

# PRODUKTDATENBLATT

## STERIWHITE AIRQ600 R

STERIWHITE AIRQ600 | UVC-Umluftentkeimung für Räume mit Personenaufenthalt



---

### Produkteigenschaften

- Sehr leise, keine störende Luftströmung
- Energieeffizient
- Wartungsarm
- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Eine Leistungsstufe: 600 m<sup>3</sup>/h bei <39 dB (A)
- Made in Germany

## TECHNISCHE DATEN


### Elektrische Daten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Nennleistung | 300,00 W                    |
| Nennspannung | 230 V                       |
| Netzfrequenz | 50 Hz                       |
| Schutzklasse | I                           |
| Betriebsart  | Integriertes Vorschaltgerät |

### UV & Luftreinigung

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus) | 600 m³/h |
| Air circulation                                         | 600 m³/h |
| UV-C Strahlungs-Leistung                                | 204 W    |
| Lebensdauer des UV-C Emitters                           | 16000 h  |
| Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)               | < 39 dB  |
| Geeignet für Raumgrößen bis zu                          | 70 m²    |

### Maße & Gewicht

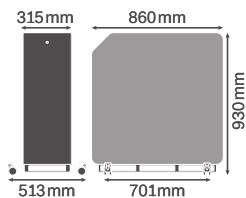

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Länge          | 315.00 mm <sup>1)</sup> |
| Breite         | 860.00 mm <sup>1)</sup> |
| Höhe           | 860.00 mm <sup>1)</sup> |
| Produktgewicht | 48000,00 g              |
| Kabellänge     | 3000 mm                 |

<sup>1)</sup> Die Abmessungen können je nach Montageart abweichen

### Materialien & Farben

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe                | Weiß    |
| Gehäusematerial             | Stahl   |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 10.0 mg |

### Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | 0...+40 °C         |
| Anschlussart                          | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03               |
| Dimmbar                               | Nein               |
| Montageart                            | Stehend            |
| Montageort                            | Boden              |

#### Zertifikate & Standards

|        |    |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

#### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Juli 2021 |
|-----------------------|------------------------|

#### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                 |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 4260732190042 | Versandschachtel<br>1                  | 1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm        | 55495.00 g    | 1440.00 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.