

PRODUKTDATENBLATT STERIWHITE AIRQ600 W

STERIWHITE AIRQ600 | UVC-Umluftentkeimung für Räume mit Personenaufenthalt



Produkteigenschaften

- Sehr leise, keine störende Luftströmung
- Energieeffizient
- Wartungsarm
- Einfache Bedienung
- Modernes Design
- Eine Leistungsstufe: 600 m³/h bei <39 dB (A)
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	300,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integriertes Vorschaltgerät

UV & Luftreinigung

Maximaler Luft-Volumenstrom (im UV-C Desinfizier-Modus)	600 m ³ /h
Air circulation	600 m ³ /h
UV-C Strahlungs-Leistung	204 W
Lebensdauer des UV-C Emitters	16000 h
Geräuschpegel (im UV-C Desinfizier-Modus)	< 39 dB
Geeignet für Raumgrößen bis zu	70 m ²

Maße & Gewicht

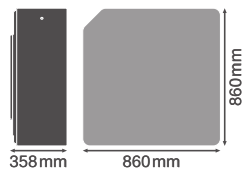

Länge	315.00 mm ¹⁾
Breite	860.00 mm ¹⁾
Höhe	860.00 mm ¹⁾
Produktgewicht	48000,00 g
Kabellänge	3000 mm

¹⁾ Die Abmessungen können je nach Montageart abweichen

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	10.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Oberfläche
Montageort	Wand / Decke

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Juli 2021
-----------------------	------------------------

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4260732190059	Versandschachtel 1	1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm	55495.00 g	1440.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.