


# Kanlux



Kanlux

**DABA PRO**

Plafonds für den  
professionellen Einsatz

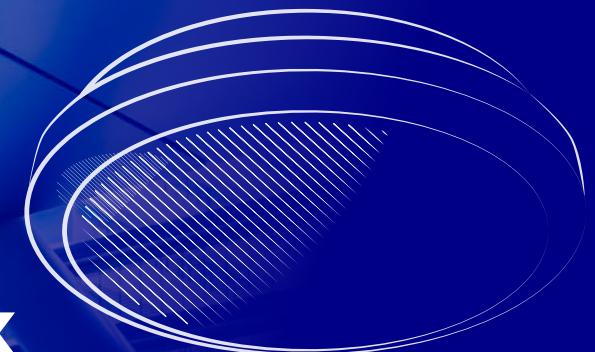



## Wählen Sie Ihre perfekte Plafond

- **4 Modelle zur Auswahl**
- Version ohne Bewegungsmelder (25W)  
und mit Bewegungsmelder (26W)
- **zwei Gehäusefarben: weiß  
und schwarz**





Die Schutzart **IP65** der **DABA PRO-Leuchte** bedeutet eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

**DABA PRO** ist mit einer Schlagfestigkeit von **IK10** („vandalismusgeschützte“ Leuchte) sehr robust. **IK10** bietet zudem einen zusätzlichen Schutz gegen das Öffnen der Leuchte.




Inklusive Inbusschlüsse

# Kanlux



**5**  
WARRANTY  
5 years

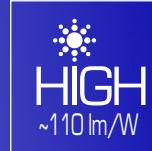

**HIGH**  
~110lm/W



microwave  
**MOTION**  
sensor




**master-slave**

- Hochwertige Verarbeitung bestätigt durch eine **5-Jahres-Garantie**.
- Hohe Effizienz **~110lm/W.**
- **Einstellbarer Mikrowellensensor** (für die Version 26W).
- Möglichkeit der **Master-Slave-Verbindung**.
- Die Leuchte ist ausgestattet mit **Schnellkupplungen** für einfache Installation.

\* 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der 5-Jahres-Garantieerklärung, verfügbar auf der Website



**DABA PRO-Lamellen** können kombiniert werden miteinander nach dem Prinzip MASTER → SLAVE, d.h. die erste (oder erste und letzte) Leuchte mit einem Sensor zur Steuerung der Leuchten, Ein- und Ausschalten der gesamten Lichtleitung ist gleichzeitig möglich.

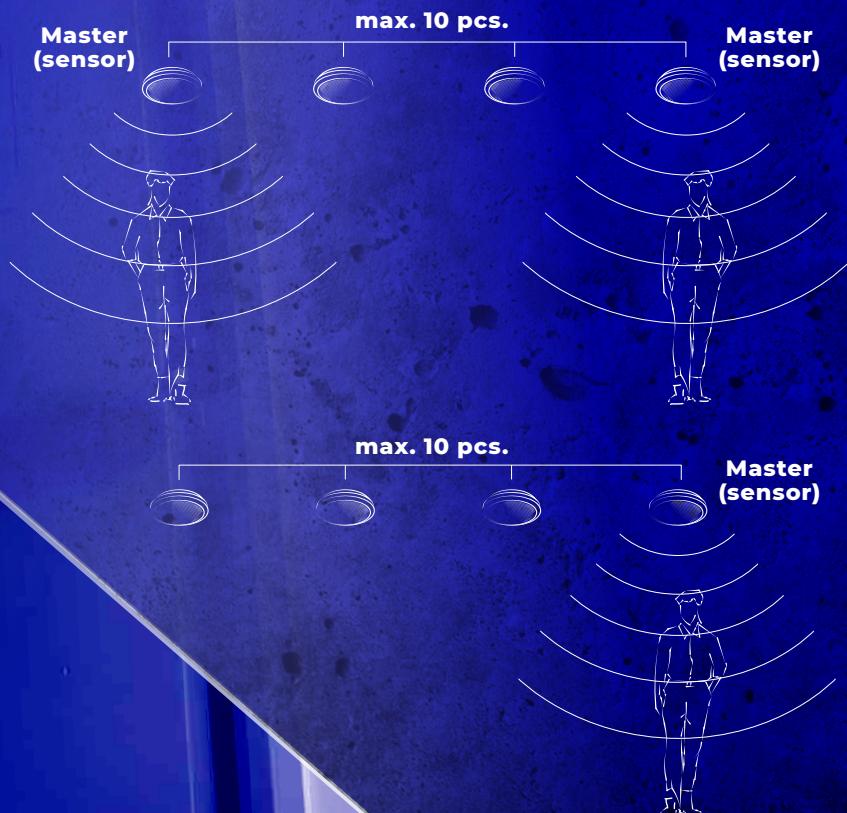



Kanlux DABA PRO ideal  
für jede Investitionen

**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten** - für den Außeneinsatz geeignet  
(Bahnhöfe, Verkehrswege, Treppenhäuser)



**Vielfältige Einsatzmöglichkeiten** - für den Innenbereich geeignet  
(Bäder, Küchen, Wohnbereiche, Empfangsbereiche, Flure)



## Technische Informationen:

		[W]	[lm]	Tc [K]	SENSOR	
•	DABA PRO 25W NW-B	19065	25W	2800lm	4000K	no schwarz
○	DABA PRO 25W NW-W	19064	25W	2800lm	4000K	no weiß
•	DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	26W	2800lm	4000K	yes schwarz
○	DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26W	2800lm	4000K	yes weiß



## Parameter:

- Spannungsversorgung 220-240V~ 50Hz, Schutzklasse II
- Wirkungsgrad der Leuchte 112 lm/W (ohne Sensor) / 107 lm/W (mit Sensor)
- Lebensdauer der Leuchte: **>50000h**
- Anzahl der Ein/Aus-Zyklen: **>25000x**
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
- Material des Diffusors: **Polycarbonat**



# Kanlux



**Gut verpackt**