

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI WALL FLOOD CONTROL

**SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Fluter mit integrierter, per app ausrichtbarer Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen
- Eingangsbereiche
- Außenanwendung (IP44)

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Lichtstrom: 2.000 lm
- Einstellbarer Kopf
- Schutzart, Vorderseite: IP44
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion




**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	23,00 W
---------------------	---------

Abmessungen & Gewicht

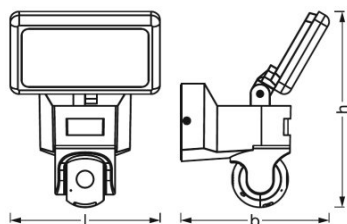

<b>Produktgewicht</b>	1100,00 g
<b>Länge</b>	200,0 mm
<b>Breite</b>	197,0 mm
<b>Höhe</b>	262,0 mm

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075564626	Faltschachtel 1	262 mm x 212 mm x 177 mm	1249,00 g	9.83 dm <sup>3</sup>
4058075564633	Versandschachtel 4	538 mm x 440 mm x 214 mm	5767,00 g	50.66 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.