

Artikelnummer:  
**79908**

EAN-Nummer:  
4000870799086




Name  
**Panel Velora Rainbow 450x450mm 19W dynamicRGBW schwarz 230V Metall**

Hersteller **Paulmann**

#### Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom	1.690 lm
Entspricht Glühlampe	132 W
Bestückung	19 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Lebensdauer	30000 h
Bestückung	incl. 1x19 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra

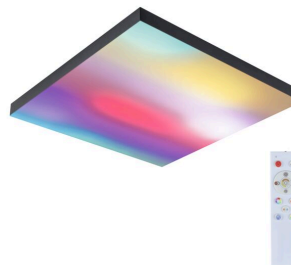

#### Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja



#### Abmessungen

Gewicht netto	3.317 g
Verpackungsmaße BxHxL	50,9 x 50,9 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 64 x B: 450 x T: 450 mm

#### Artikelinfo

EAN	4000870799086
Garantie	5 Jahre
Interner Code	799.08
Material	Metall
Lieferumfang	Montageanleitung Fernbedienung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Schwarz