

Artikelnummer:  
**79904**

EAN-Nummer:  
4000870799048




Name  
**Panel Velora Rainbow 295x295mm 13,2W dynamicRGBW weiß 230V Metall**

Hersteller **Paulmann**

#### Leuchtmitteldaten

Anzahl Brennstellen	01
Nennlichtstrom	1.140 lm
Bestückung	13,2 W
Anzahl Bestückung	1x
Farbtemperatur Bereich	3.000 - 6.500 K
Lebensdauer	30000 h
Entspricht Glühlampe	95 W
Bestückung	incl. 1x13,2 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra

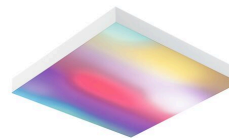

#### Abmessungen

Gewicht netto	1.652 g
Verpackungsmaße BxHxL	35,7 x 36,3 x 9,3 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 64 x B: 295 x T: 295 mm



#### Technische Daten

Spannung	230 V
IP Schutz	IP20
Dimmbar	Ja

#### Artikelinfo

EAN	4000870799048
Garantie	5 Jahre
Interner Code	799.04
Material	Metall
Lieferumfang	Montageanleitung Fernbedienung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Weiß