


## KVMS 105-W70/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M105

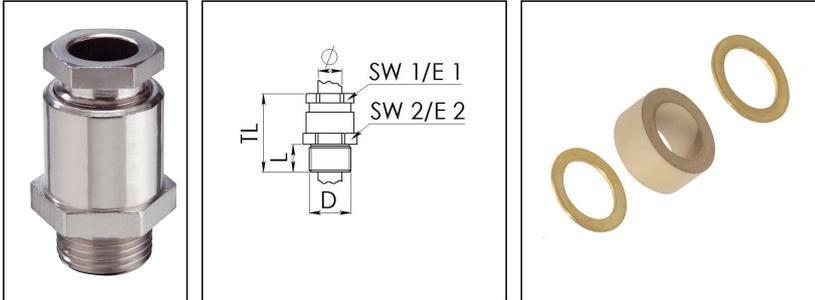

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	105
<b>Steigung</b>	2
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	20 mm
<b>Ø Kabel min</b>	68 mm
<b>Ø Kabel max</b>	73 mm
<b>Schlüsselweite SW1</b>	105 mm
<b>Schlüsselweite SW2</b>	115 mm
<b>Eckmaß E1</b>	114 mm
<b>Eckmaß E2</b>	127 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	88 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	30 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	30 N m
<b>Hinweis</b>	* Ähnlich DIN 89280
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10016722
<b>Typ</b>	KVMS 105-W70/Ni
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

**GM 105/Ni**

10011708

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com