


## KVMS 24-Z8A/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M24

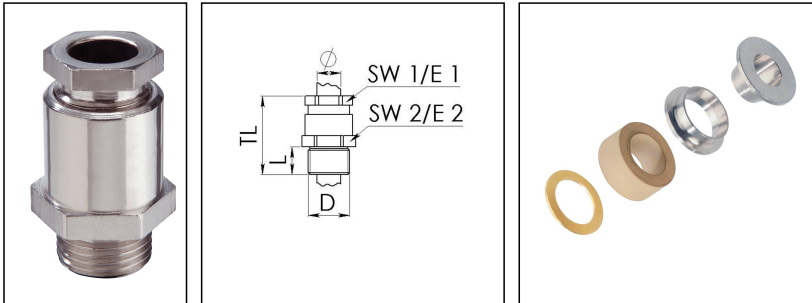

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Material Erdungseinsatz</b>	Messing verchromt
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	24
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	11 mm
<b>Ø Kabel min</b>	7 mm
<b>Ø Kabel max</b>	8,5 mm
<b>Schlüsselweite SW1</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite SW2</b>	29 mm
<b>Eckmaß E1</b>	26 mm
<b>Eckmaß E2</b>	32 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	49 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	10 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	10 N m
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10016727
<b>Typ</b>	KVMS 24-Z8A/Ni
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

**GM 24/Ni**

10013175

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

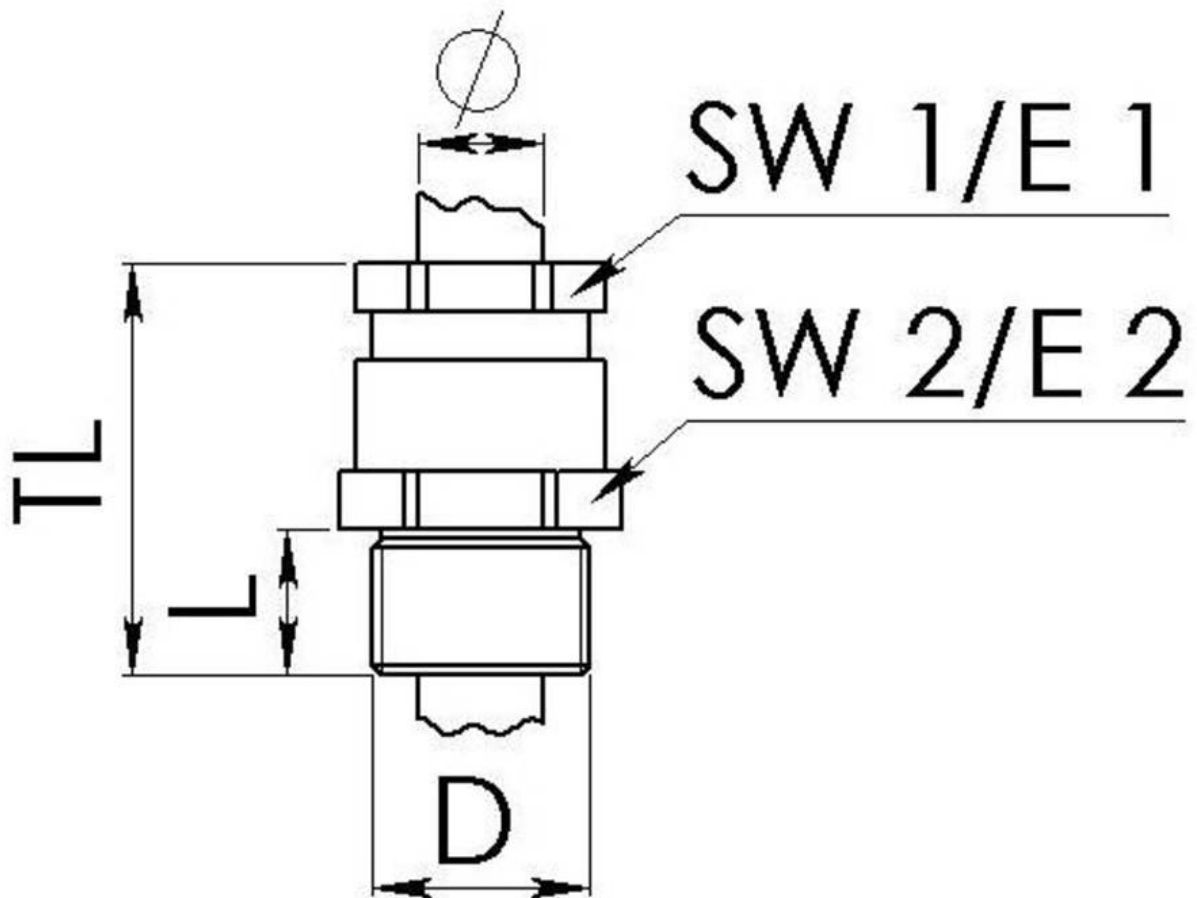

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com