


## KVMS 72-Z48/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M72

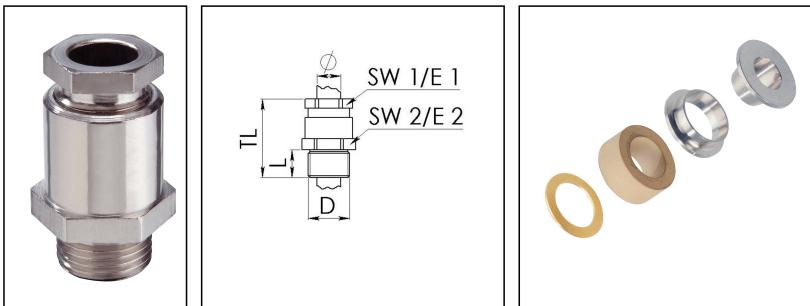

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Material Erdungseinsatz</b>	Messing verchromt
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Gewindestart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	72
<b>Steigung</b>	2
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	16 mm
<b>Ø Kabel min</b>	44 mm
<b>Ø Kabel max</b>	48,5 mm
<b>Schlüsselweite SW1</b>	70 mm
<b>Schlüsselweite SW2</b>	78 mm
<b>Eckmaß E1</b>	78 mm
<b>Eckmaß E2</b>	87 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	73 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	20 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	15 N m
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10016745
<b>Typ</b>	KVMS 72-Z48/Ni
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## Empfohlenes Zubehör

GM 72/Ni

30070555

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ✉ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

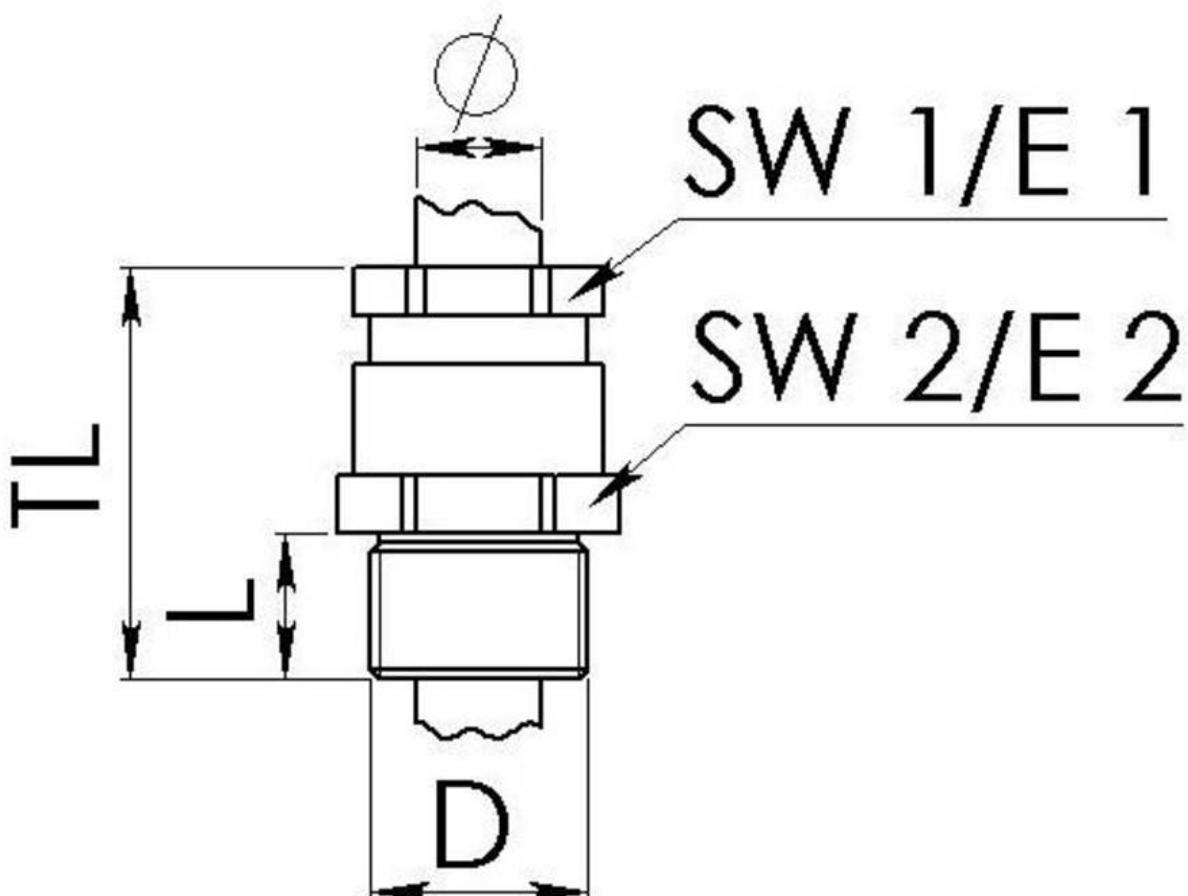

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)