


KVMS 105-W75

Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M105

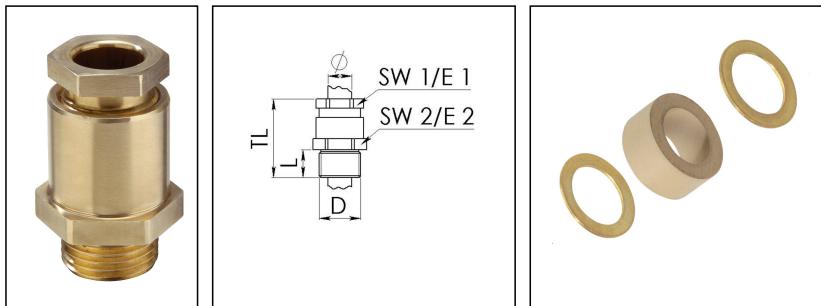

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| Material Kabelverschraubung | Messing |
|-------------------------------|---------------------|
| Material Dichtung | EPDM |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 100 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Gewindeform | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 105 |
| Steigung | 2 |
| Länge Anschlussgewinde L | 20 mm |
| Ø Kabel min | 73 mm |
| Ø Kabel max | 78 mm |
| Schlüsselweite SW1 | 105 mm |
| Schlüsselweite SW2 | 115 mm |
| Eckmaß E1 | 114 mm |
| Eckmaß E2 | 127 mm |
| Gesamtlänge TL | 88 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 30 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 30 N m |
| Hinweis | * Ähnlich DIN 89280 |
| Oberfläche | Blank |
| Bestellnr. blank | 10016895 |
| Typ | KVMS 105-W75 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 105

50011427

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

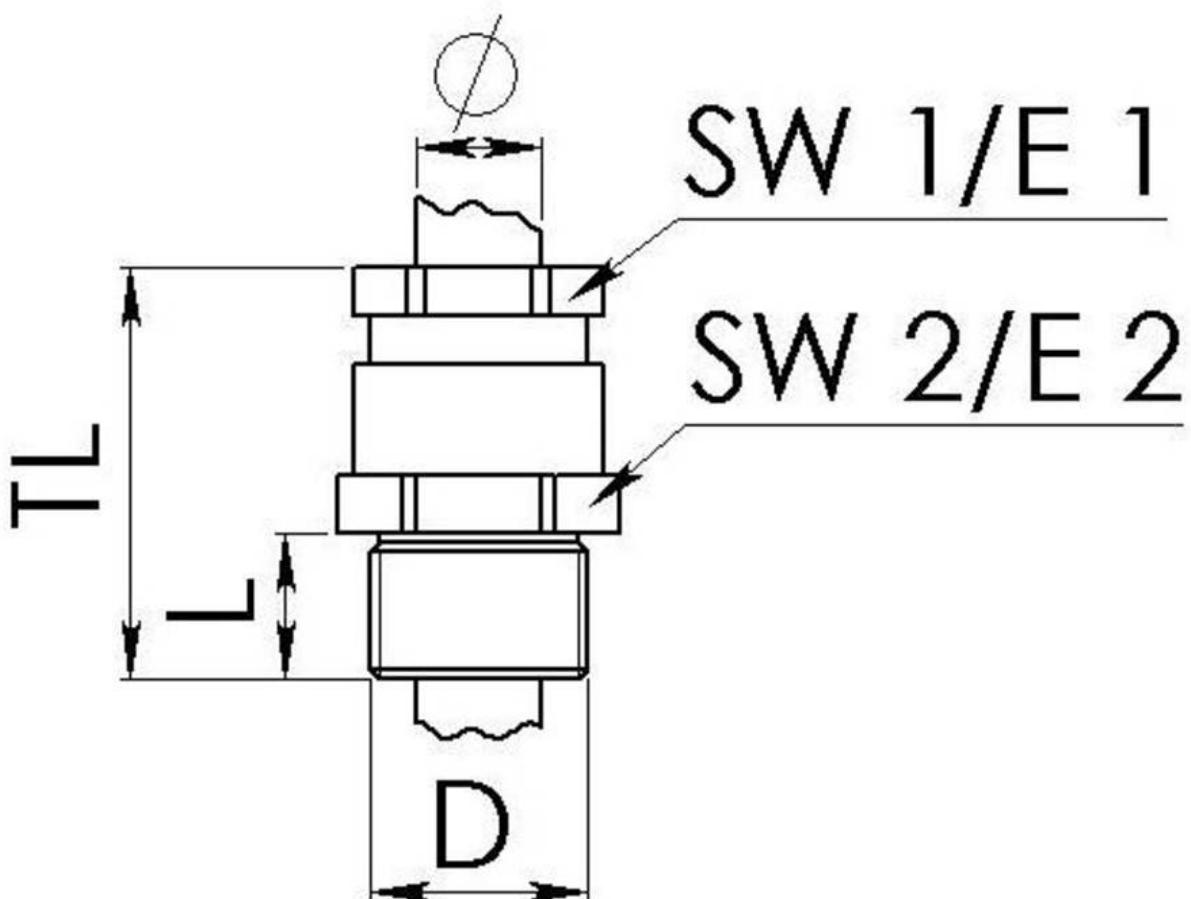

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com