


KVMS 56-Z35/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M56

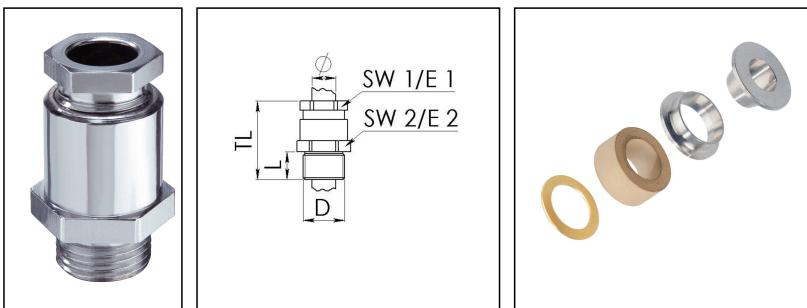

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	56
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	32 mm
Ø Kabel max	35,5 mm
Schlüsselweite SW1	55 mm
Schlüsselweite SW2	62 mm
Eckmaß E1	61 mm
Eckmaß E2	68 mm
Gesamtlänge TL	68 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10016936
Typ	KVMS 56-Z35/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 56/Cr

100011528

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

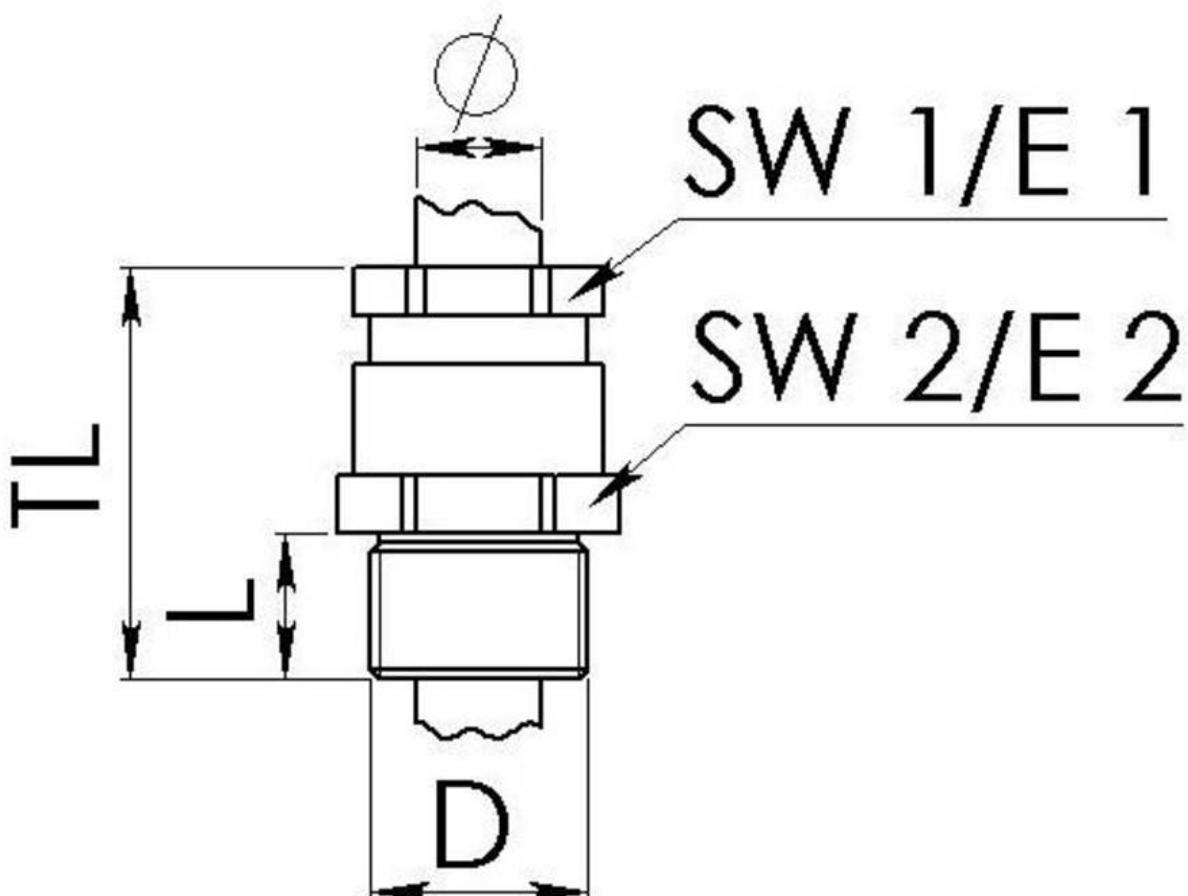

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com