


KVMS 18-W10/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M18

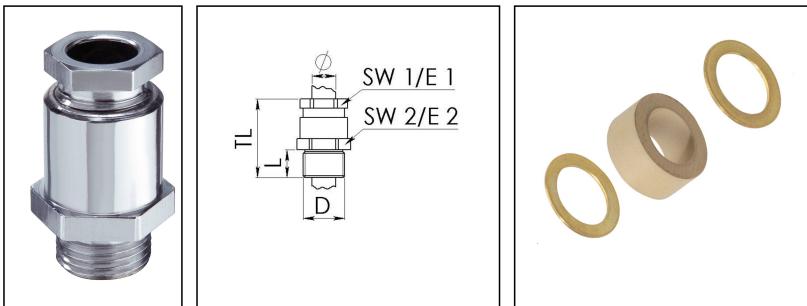

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	18
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	8 mm
Ø Kabel max	10,5 mm
Schlüsselweite SW1	19 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Eckmaß E1	21 mm
Eckmaß E2	26 mm
Gesamtlänge TL	43 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10016947
Typ	KVMS 18-W10/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

GM 18/Cr

10011533

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ✉ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

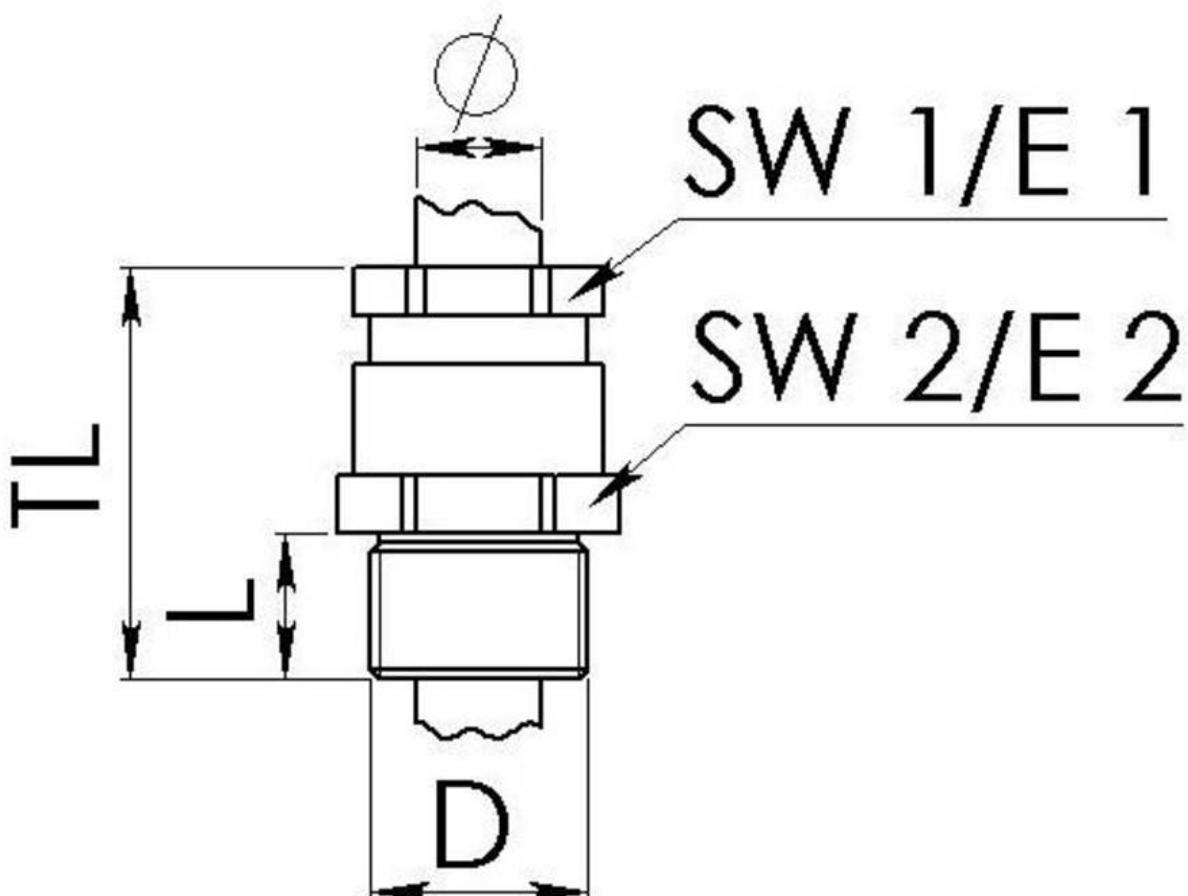

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com