


KVG 9

Konus Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 9, RAL 7035

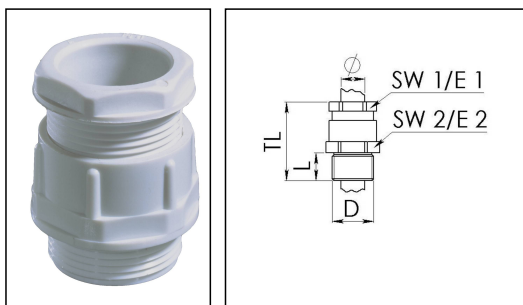

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzart	IP54
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	9
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW1	16 mm
Schlüsselweite SW2	19 mm
Eckmaß E1	17 mm
Eckmaß E2	21 mm
Gesamtlänge TL	30 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	KVG 9
Bestellnr. RAL 7035	10060142
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

MUG 9	10060671
ADR 9	10061420

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

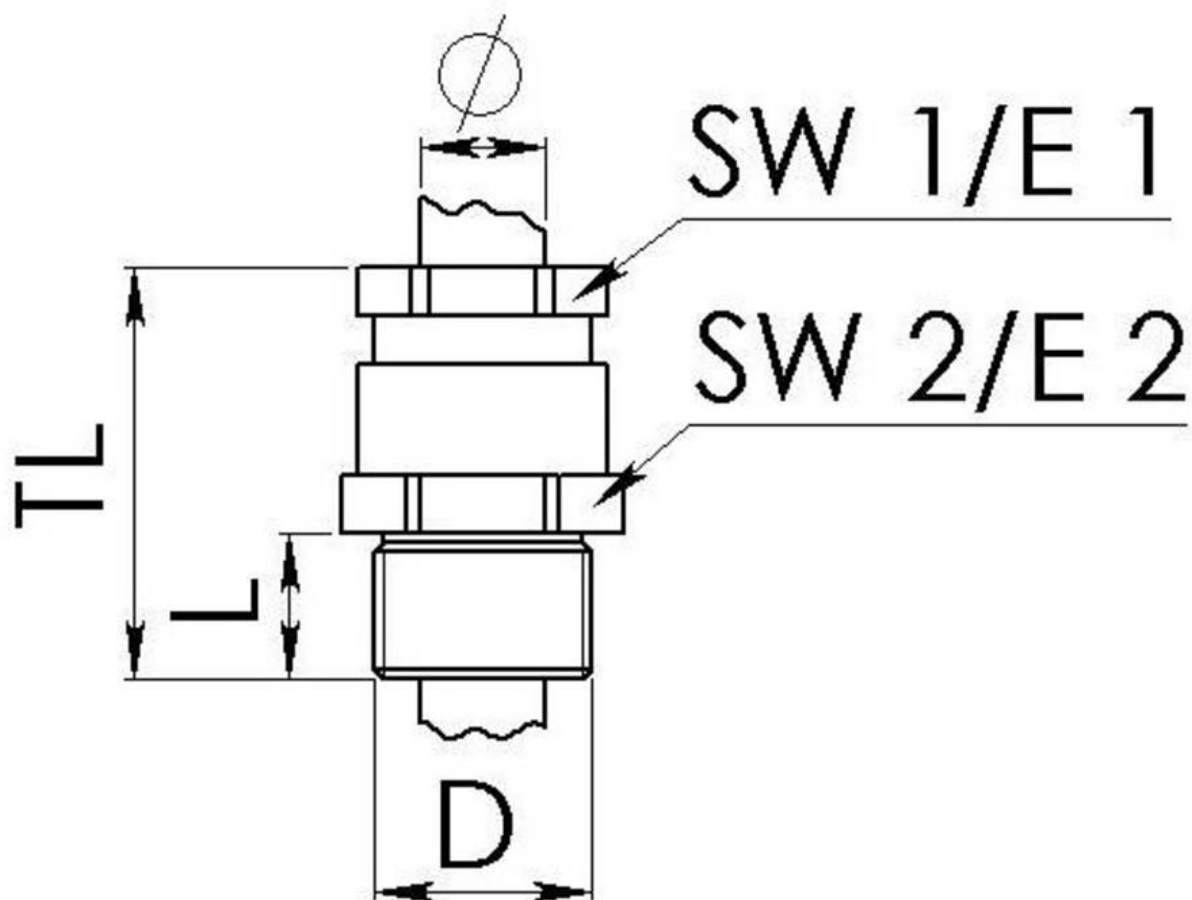

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten