


KVG 36

Konus Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 36, RAL 7035

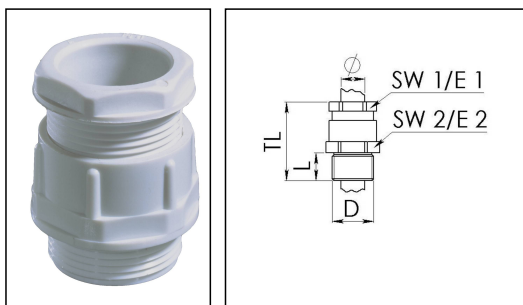

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzart	IP54
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	36
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	25 mm
Ø Kabel max	32 mm
Schlüsselweite SW1	50 mm
Schlüsselweite SW2	53 mm
Eckmaß E1	54 mm
Eckmaß E2	57 mm
Gesamtlänge TL	54 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	KVG 36
Bestellnr. RAL 7035	10060148
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

MUG 36	10060677
ADR 36	10061426

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

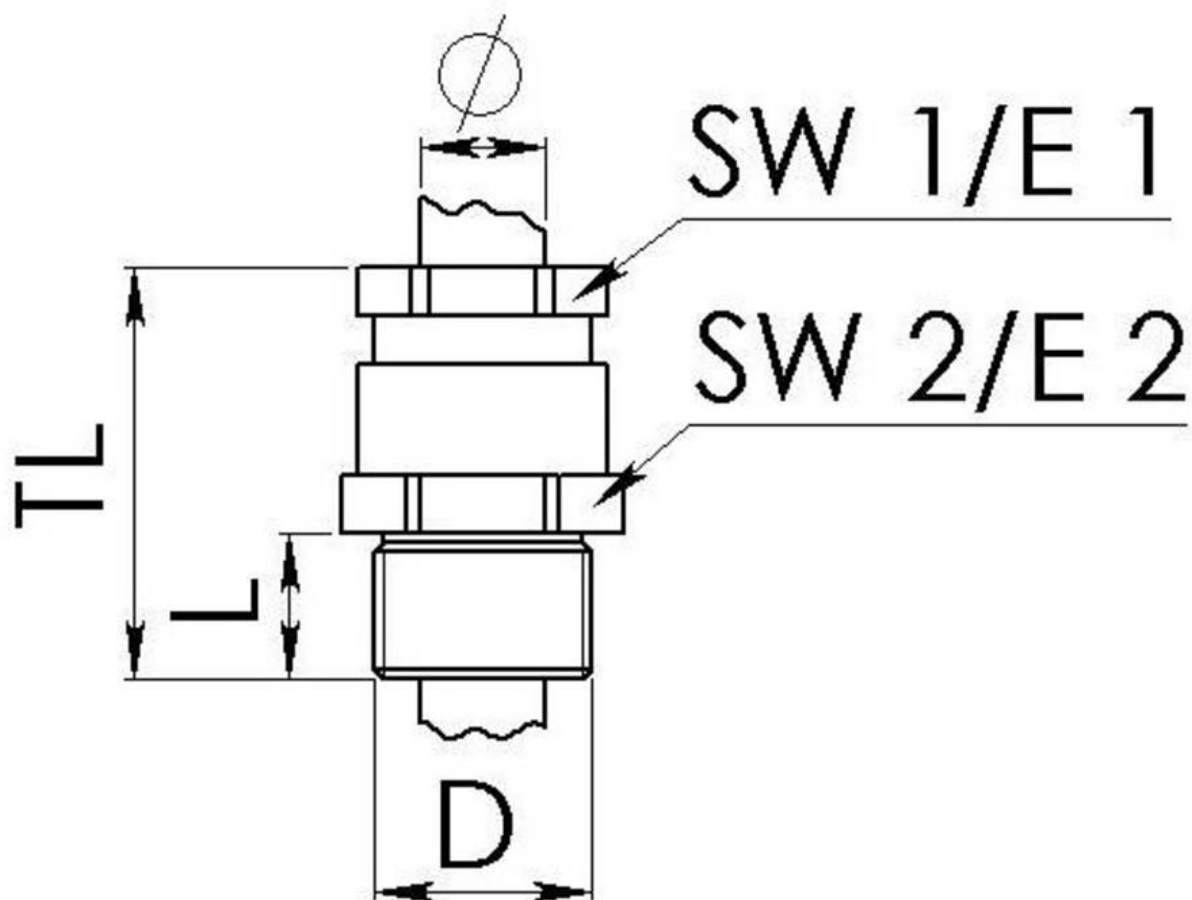

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten