


## ESKVS-L 20

Knickschutzkabelverschraubung, Kunststoff, M20, RAL 9005

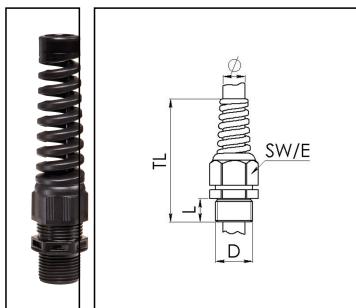

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindestart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel UL Zulassung	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	108 mm - 117 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	3 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	3
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKVS-L 20
Bestellnr. RAL 9005	10061217
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

+49-4191-508-0 · +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

## Empfohlenes Zubehör

<b>MFD 20/02/065</b>	10060953
<b>EMUG 20</b>	10061782
<b>RDE 20</b>	10062185
<b>EADR 20</b>	10062803
<b>BS 13</b>	10064010
<b>MFD 20/03/040</b>	10064341
<b>MFD 20/02/060</b>	10064395
<b>MFD 20/02/050</b>	10101015
<b>MFD 20/03/045</b>	10102306

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

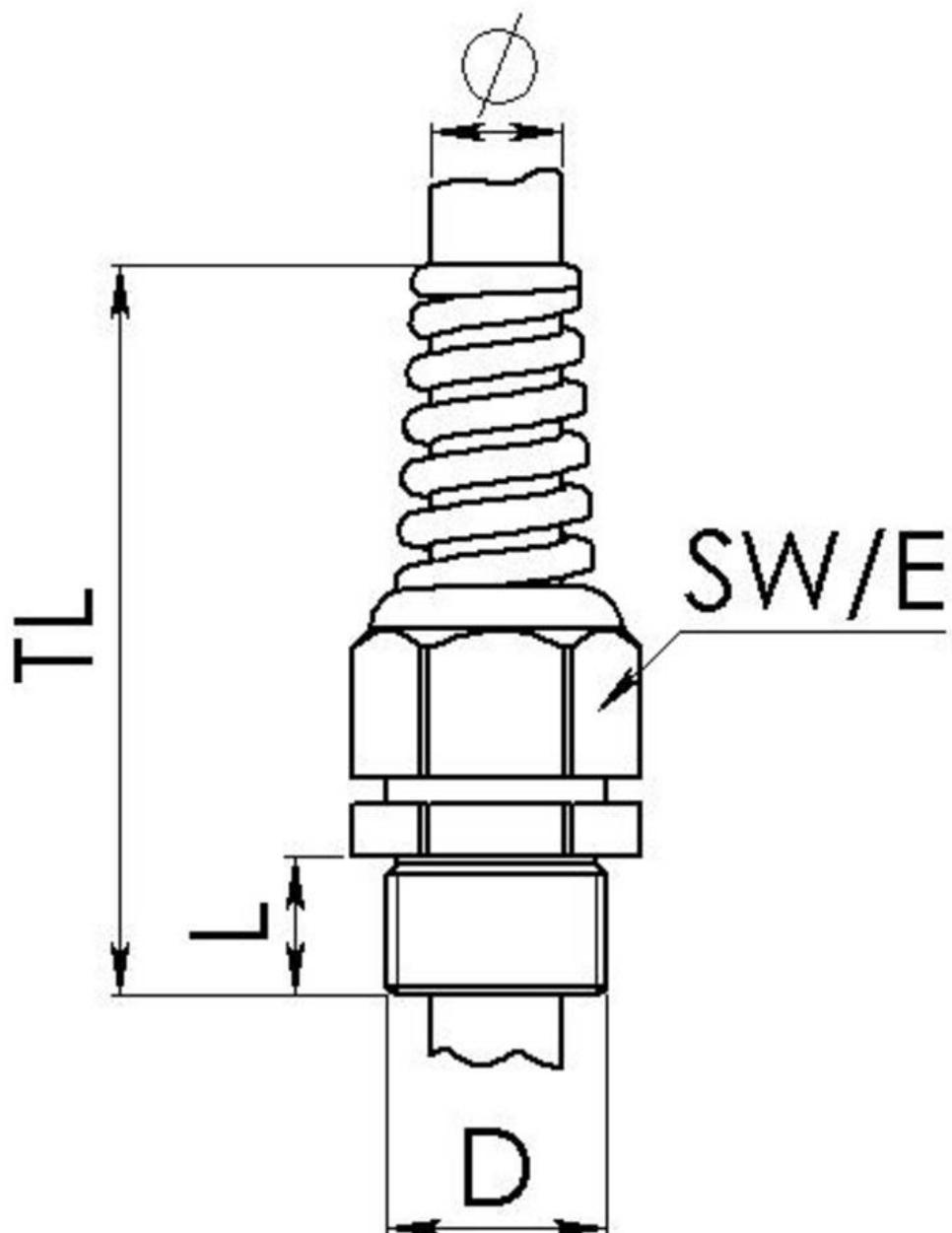

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)