


MMSKV 24

Kabelverschraubung Messing DIN 89285, M24

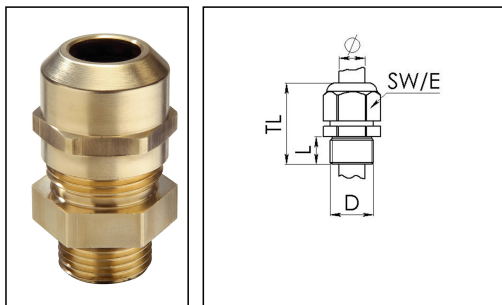

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Material Kabelverschraubung | Messing |
| Material Klemmkäfig | Polyamid |
| Material Dichtung | EPDM |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 100 °C |
| Schutzart | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 24 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 11 mm |
| Ø Kabel min | 9 mm |
| Ø Kabel max | 17 mm |
| Schlüsselweite SW | 29 mm |
| Eckmaß E | 32 mm |
| Gesamtlänge TL | 37 mm - 46 mm |
| Ausführung der Zugentlastung | A |
| Install. Drehmoment Stutzen | 10 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 10 N m |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 6 |
| Oberfläche | Blank |
| Bestellnr. blank | 10065103 |
| Typ | MMSKV 24 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------------------|----------|
| MFD 25/02/060 | 10060452 |
| RDE 25 | 10060768 |
| MFD 25/02/080 | 10060952 |
| MFD 25/01/065 | 10060954 |
| MFD 25/02/070 | 10063995 |
| MFD 25/03/070 | 10064342 |
| MFD 25/04/060 | 10064343 |
| MFD 25/01/090 | 10101016 |
| MFD 25/01/105-01/055 | 10101255 |
| MFD 25/05/056 | 10102023 |
| GM 24 | 50011420 |

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com