


## EMSKVS-L 63

Knickschutzverschraubung, Messing vernickelt, M63, mit langem Anschlussgewinde

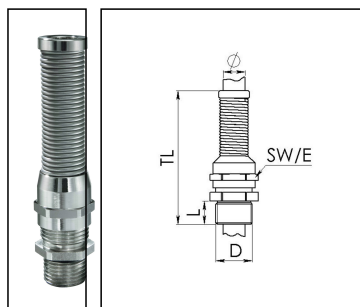

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Messing vernickelt
<b>Material Klemmkäfig</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP68 (5 bar 30 min), IP69
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	63
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	15 mm
<b>Ø Kabel min</b>	34 mm
<b>Ø Kabel max</b>	48 mm
<b>Ø Kabel UL Zulassung</b>	38,1 mm - 47,5 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	68 mm
<b>Eckmaß E</b>	75 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	304 mm - 315 mm
<b>Install. Drehmoment Stutzen</b>	40 N m
<b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>	40 N m
<b>Kategorie der Schlägeinwirkung</b>	6
<b>Oberfläche</b>	Nickel
<b>Bestellnr. vernickelt</b>	10065857
<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>Typ</b>	EMSKVS-L 63
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**Empfohlenes Zubehör**

<b>RDE 63</b>	10062189
<b>EMMU 63</b>	10063148
<b>BS 48</b>	10064019
<b>MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064</b>	10101114
<b>MFD 63/03/065</b>	10101201
<b>MFD 63/02/065-01/090</b>	10101223

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

[contact@wiska.de](mailto:contact@wiska.de) · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)

