


## GM 80/Cr

Gegenmutter, Messing verchromt, ähnlich DIN 89280, M80

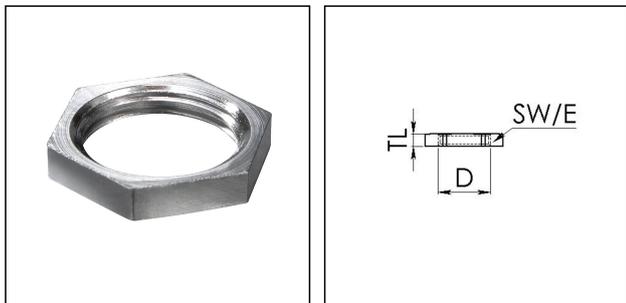

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Material</b>             | Messing verchromt |
| <b>Einsatztemp. min</b>     | -150 °C           |
| <b>Einsatztemp. max</b>     | 250 °C            |
| <b>Gewindeart</b>           | M                 |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b> | 80                |
| <b>Steigung</b>             | 2                 |
| <b>Schlüsselweite SW</b>    | 90 mm             |
| <b>Eckmaß E</b>             | 100 mm            |
| <b>Gesamtlänge TL</b>       | 11 mm             |
| <b>Oberfläche</b>           | Chrom             |
| <b>Bestellnr. verchromt</b> | 10011858          |
| <b>Typ</b>                  | GM 80/Cr          |
| <b>Verpackungseinheit</b>   | 1                 |
| <b>ETIM-Klasse</b>          | EC000940          |

30.08.2021


Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

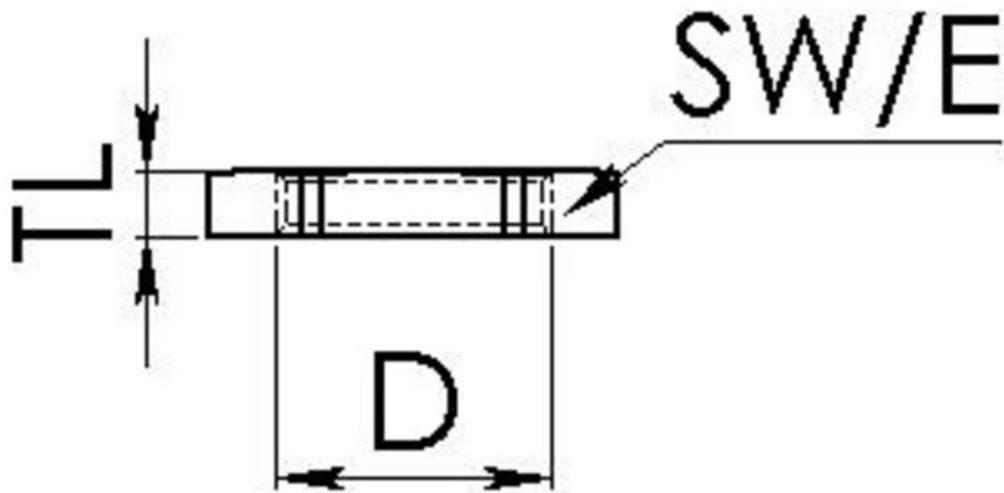

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com