


VSM 20/Ni

Verschlussschraube, Messing vernickelt ähnlich DIN 89284, M20

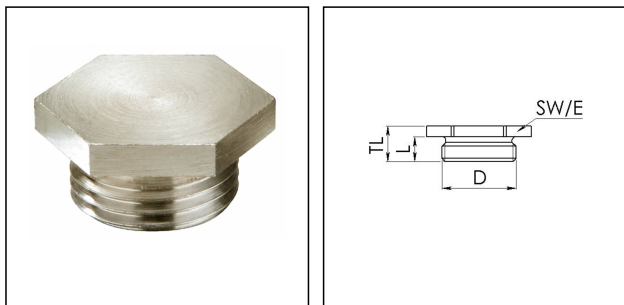

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	28 mm
Gesamtlänge TL	11,5 mm
Hinweis	* Ähnlich DIN 89284
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10016685
Form	A
Typ	VSM 20/Ni
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000032

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

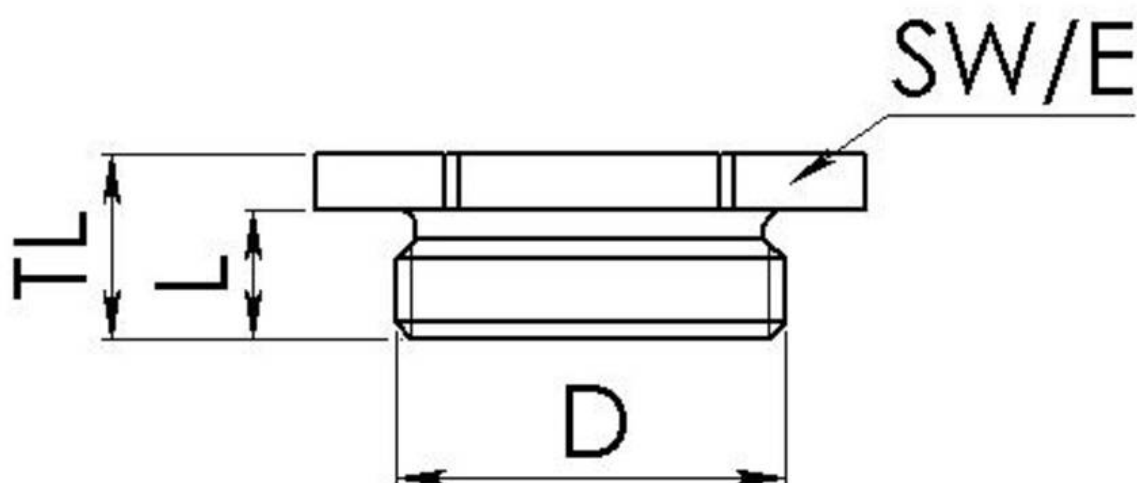

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten