


ESKE/1-L-e 12 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff Anschlussgewinde lang, RAL 9005, M12

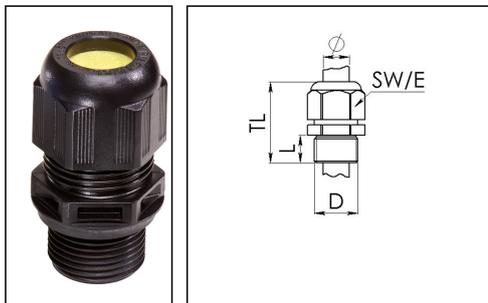

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Material Kabelverschraubung | Polyamid |
| Material Dichtung | Silikon |
| Einsatztemp. min | -60 °C |
| Einsatztemp. max | 75 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Zündschutzart | Ex eb, Ex tb |
| Ex-Zertifikat | IECEX, ATEX |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 12 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 15 mm |
| Ø Kabel min | 3 mm |
| Ø Kabel max | 6 mm |
| Schlüsselweite SW | 16 mm |
| Eckmaß E | 18 mm |
| Gesamtlänge TL | 35 mm - 40 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 2 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 2 N m |
| Ausstattung | Inkl. Anschlussgewindedichtring |
| Produktfarbe | RAL 9005 |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10103445 |
| Typ | ESKE/1-L-e 12 LT |
| Verpackungseinheit | 50 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------------|----------|
| EMUG 12 | 10061780 |
| RDE 12 LT | 10063981 |
| BS 6 | 10064004 |

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com