


EMCGV 63-410 EMV-Z

EMV-Kompressionsverschraubung, Messing vernickelt, M63

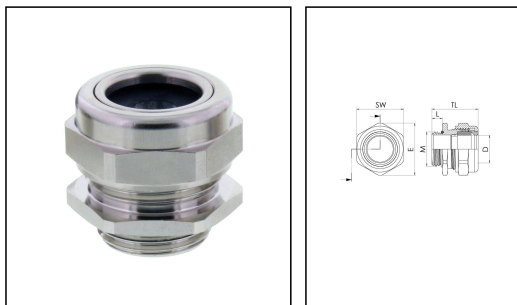

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	38 mm
Ø Kabel max	41 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	26,5 mm - 31 mm
Bestellnr. vernickelt	10106488
Verpackungseinheit	10
Typ	EMCGV 63-410 EMV-Z
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 63	10063217
--------------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

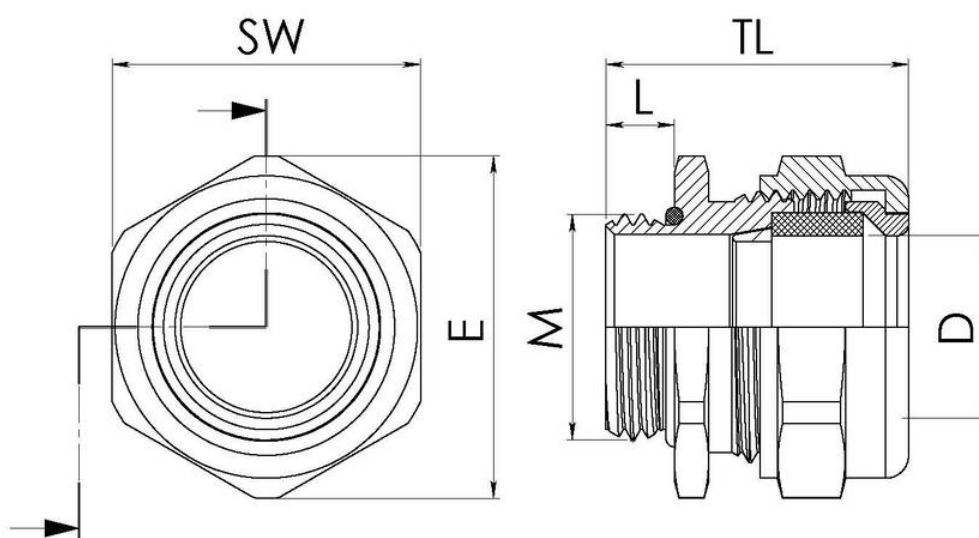

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com