


CKM 50 V0 LG

Teilbare Kabelverschraubung mit Gegenmutter, Kunststoff, RAL 7035, M50

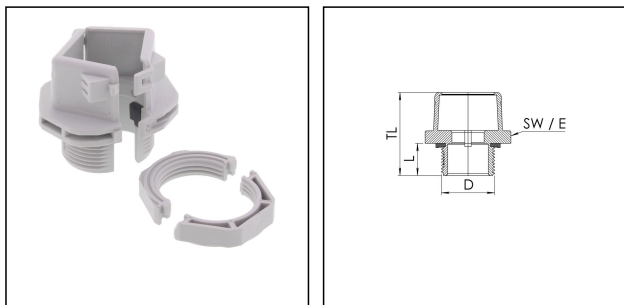

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	TPE UL94-V0
Schutzart	IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	72 mm
Gesamtlänge TL	40 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	CKM 50 V0 LG
Bestellnr. RAL 7035	10108667
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

- inklusive teilbarer Gegenmutter
- passende Dichteinsätze: CDGG oder 1x CGX + 4x CDKG
- beim Einsatz des Kreuzgitters CGX passen nur kleine Dichtelemente CDKG bis maximal 10mm Klemmbereich

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

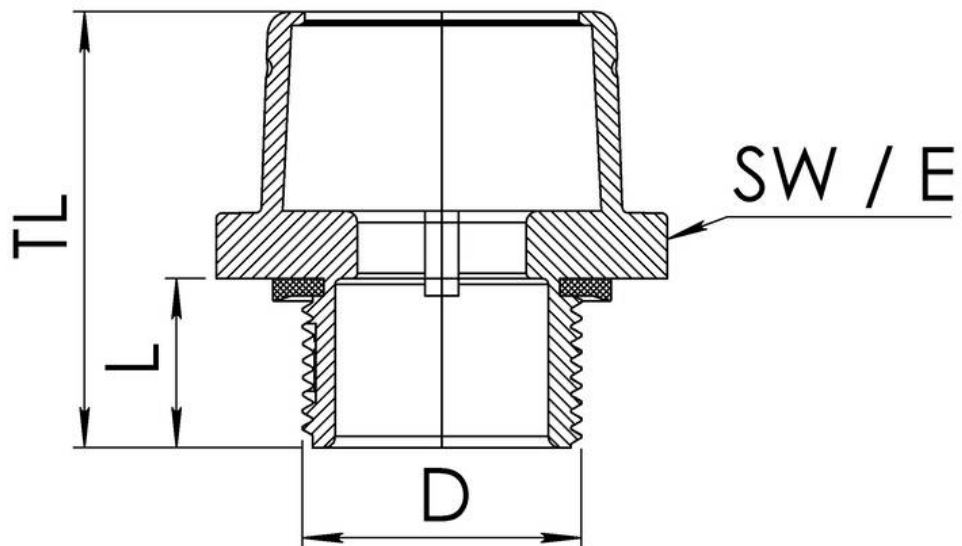

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten