


ESKE/1-i 20 MFD 02/050

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff, RAL 9005/5012, M20, mit montiertem MFD

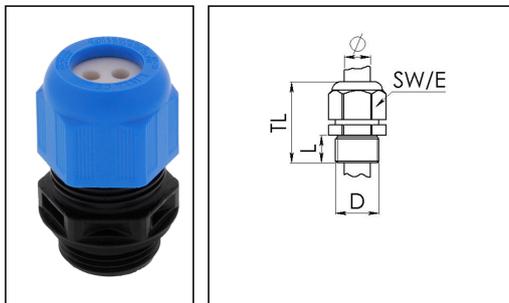

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Material Kabelverschraubung | Polyamid |
| Material Dichtung | TPE, EPDM |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 75 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Zündschutzart | Ex eb, Ex tb |
| Ex-Zertifikat | ATEX, IECEx |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 20 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 10 mm |
| Ø Kabel min | 4,5 mm |
| Ø Kabel max | 5 mm |
| Schlüsselweite SW | 24 mm |
| Eckmaß E | 27 mm |
| Gesamtlänge TL | 36 mm - 45 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 2,3 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 1,5 N m |
| Ausstattung | Inkl. Anschlußgewindedichtring |
| Produktfarbe | RAL 5012 / RAL 9005 |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10110772 |
| Typ | ESKE/1-i 20 MFD 02/050 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMUG 20

10061782

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com