


EWI90 20 BK

Winkel 90° Kunststoff, RAL 9005, M20

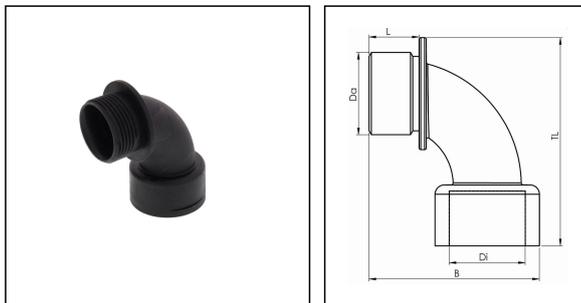

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Gesamtlänge TL	50 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10110784
Typ	EWI90 20 BK
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 20	10061782
EADR 20	10062803

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

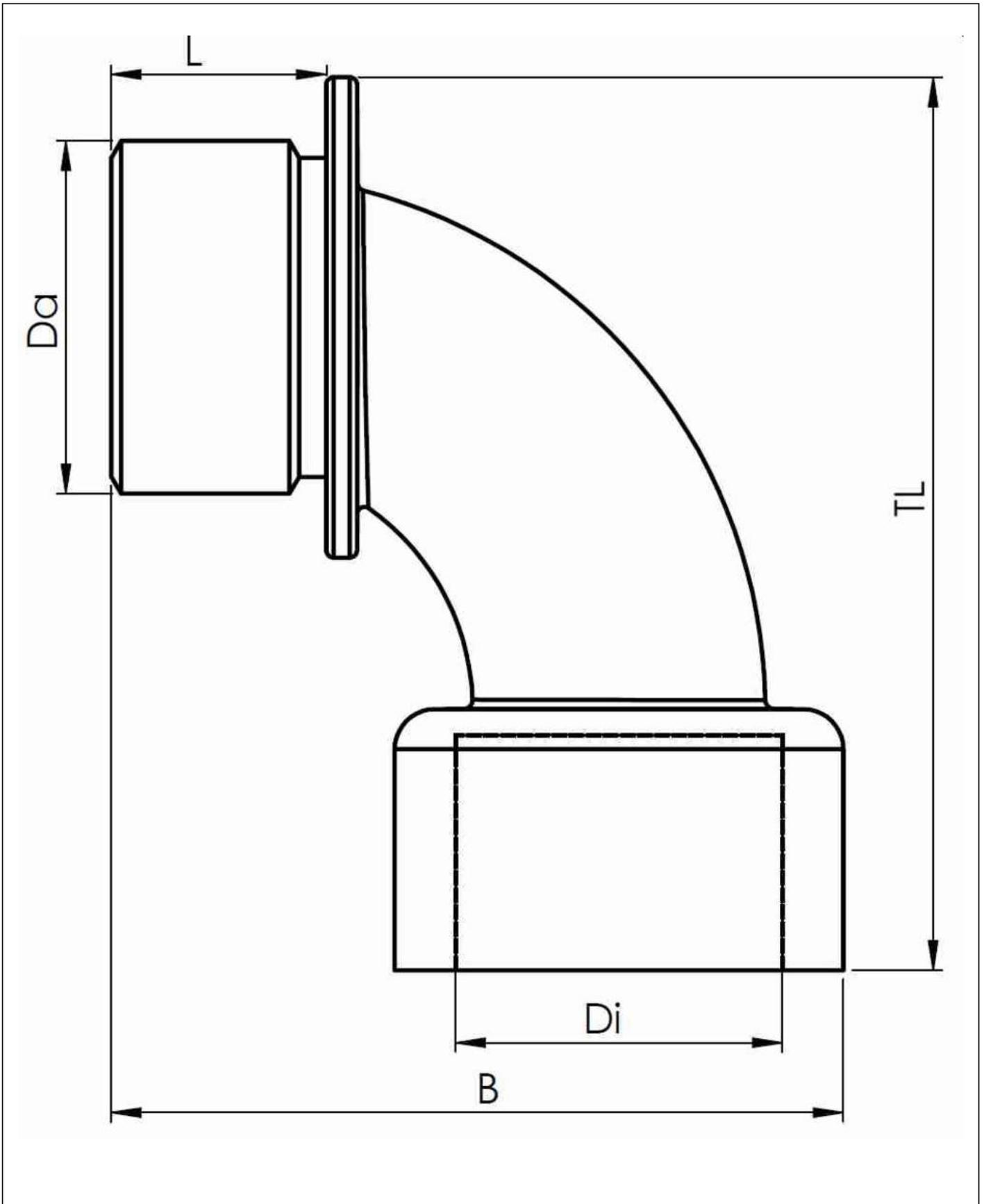

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com