

OS-E1UF 16 / M16

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M16



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEX, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	15,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	5 mm - 11,5 mm
Schlüsselweite SW	25 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	67 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107579
Typ	OS-E1UF 16 / M16
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

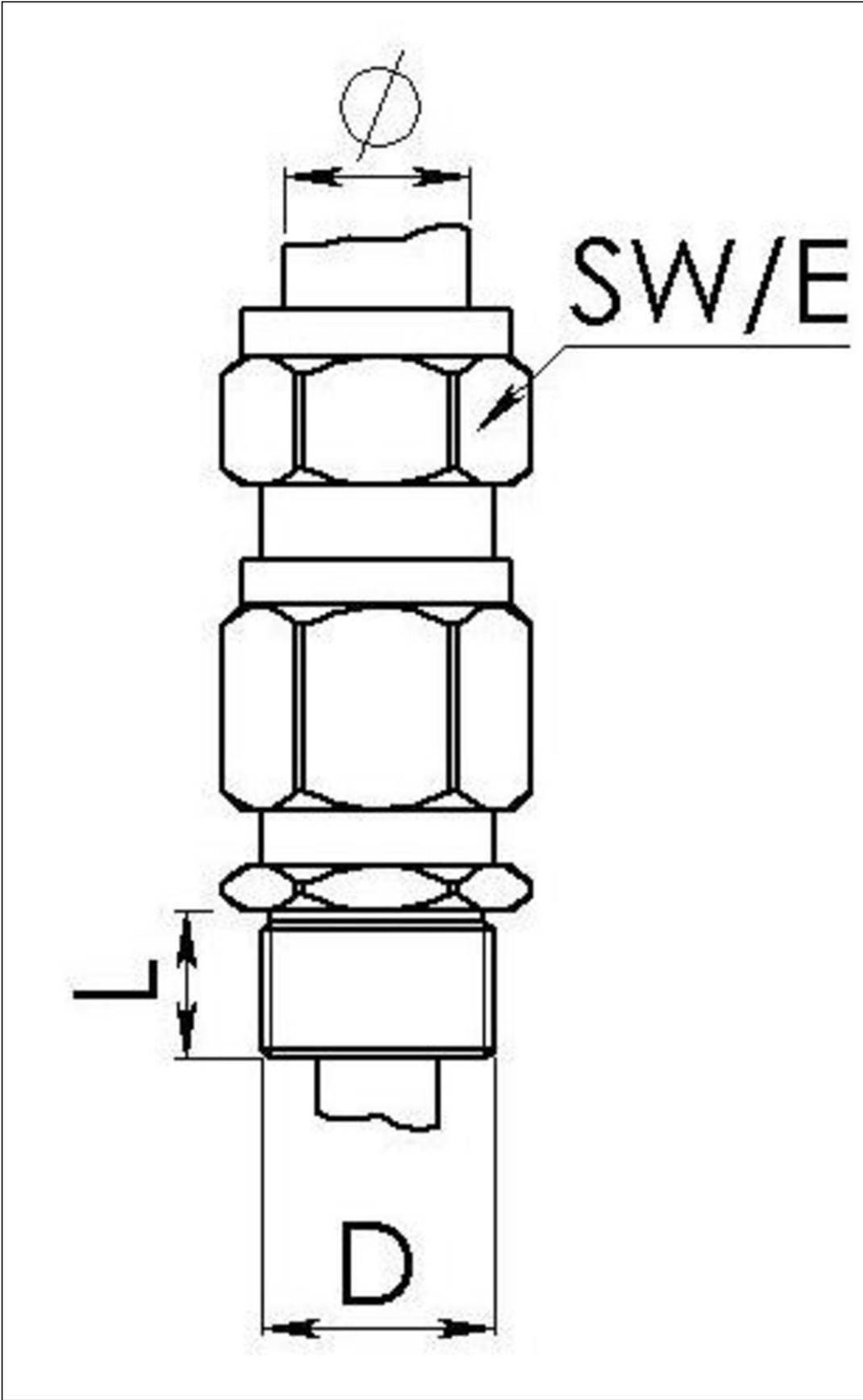

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com