

OS-E1UF 20 / M20

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEX, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	13,2 mm
Ø Kabel max	20,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	7,5 mm - 15,2 mm
Schlüsselweite SW	31 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	74 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107580
Typ	OS-E1UF 20 / M20
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

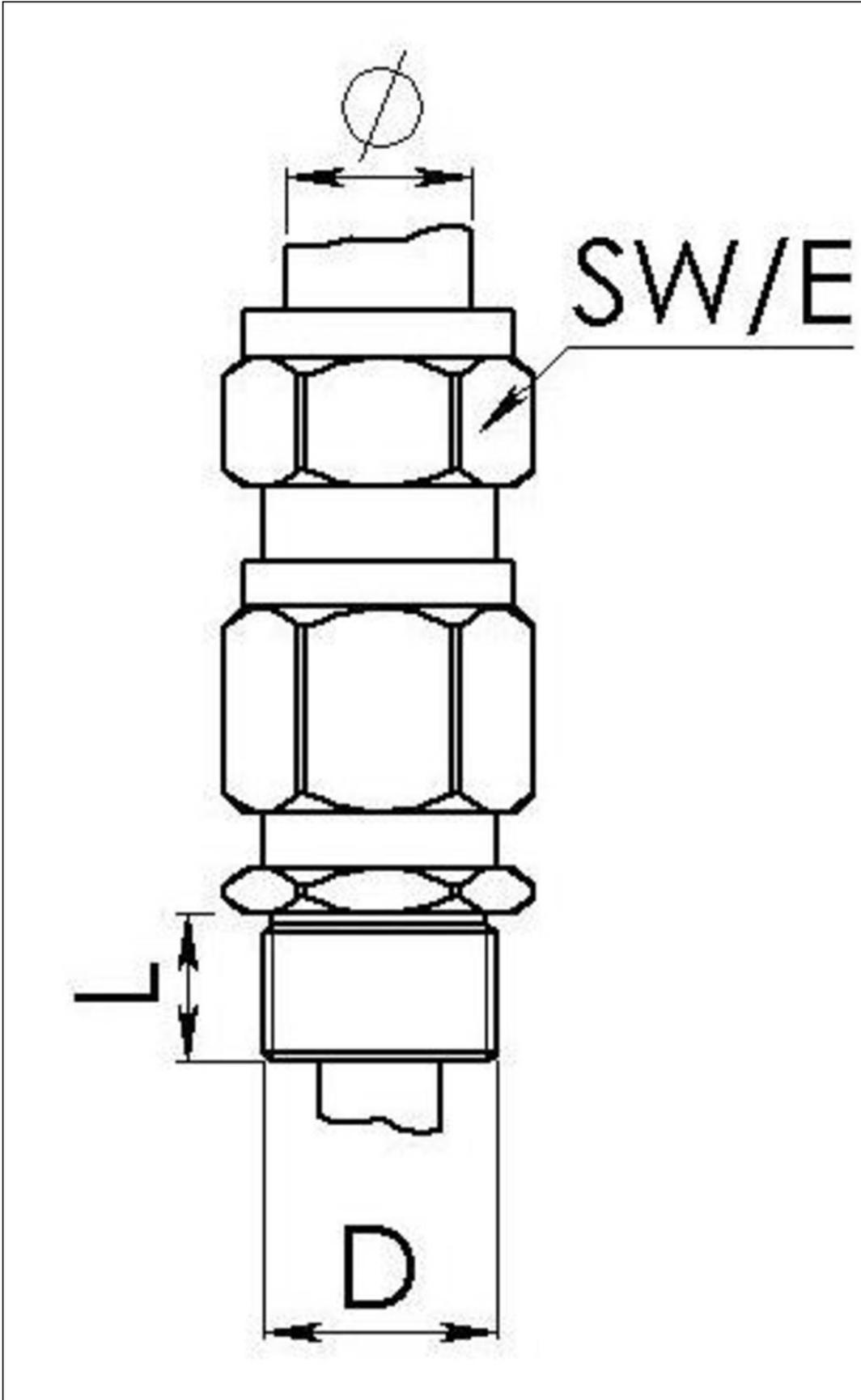

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com