


OS-E1UF 25 / M25

Ex d Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M25

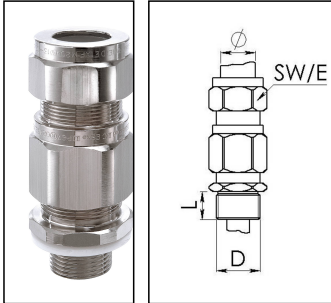

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	110 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb, Ex db
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	17 mm
Ø Kabel max	26 mm
Ø Kabel unter Schirm max	13 mm - 19,6 mm
Schlüsselweite SW	37 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	79 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50107581
Typ	OS-E1UF 25 / M25
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

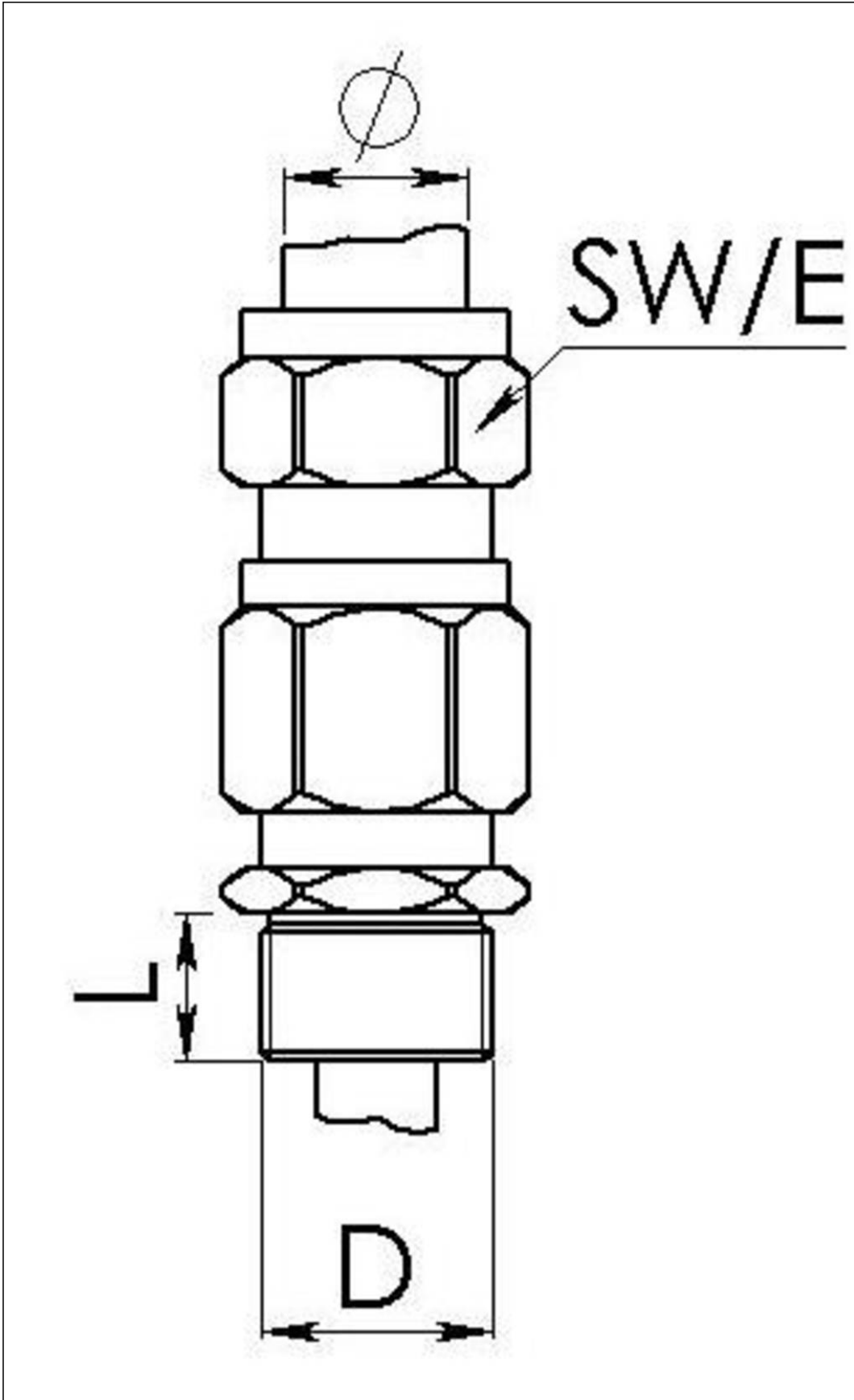

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com