


MN 16

Würgenippel, Kunststoff, RAL 7035, Pg16

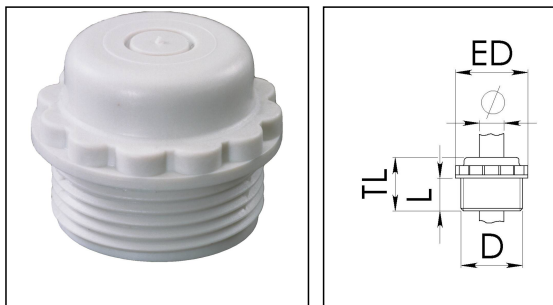

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyethylen
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	16
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	14 mm
Außendurchmesser ED	26 mm
Gesamtlänge TL	22 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060751
Typ	MN 16
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000451

Empfohlenes Zubehör

MUG 16	10060674
ADR 16	10061423

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

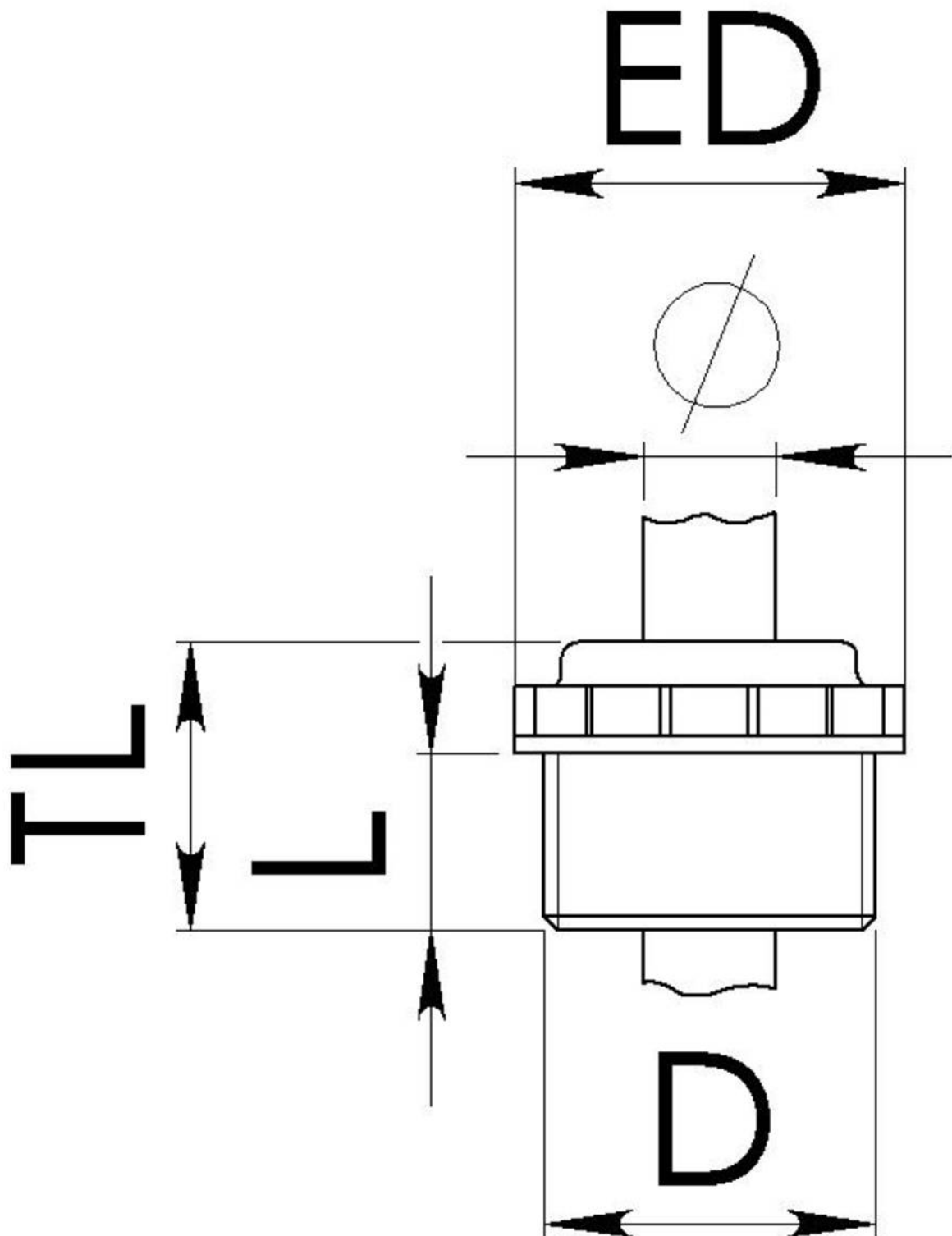

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten