


EMUF 12

Gegenmutter flammwidrig, Kunststoff, RAL 7035, M12

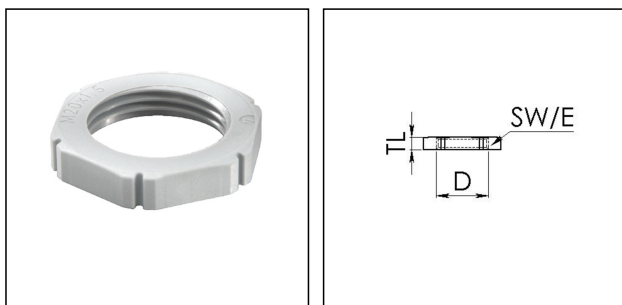

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	5 mm
Schlüsselweite SW	18 mm
Eckmaß E	20 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060810
Typ	EMUF 12
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

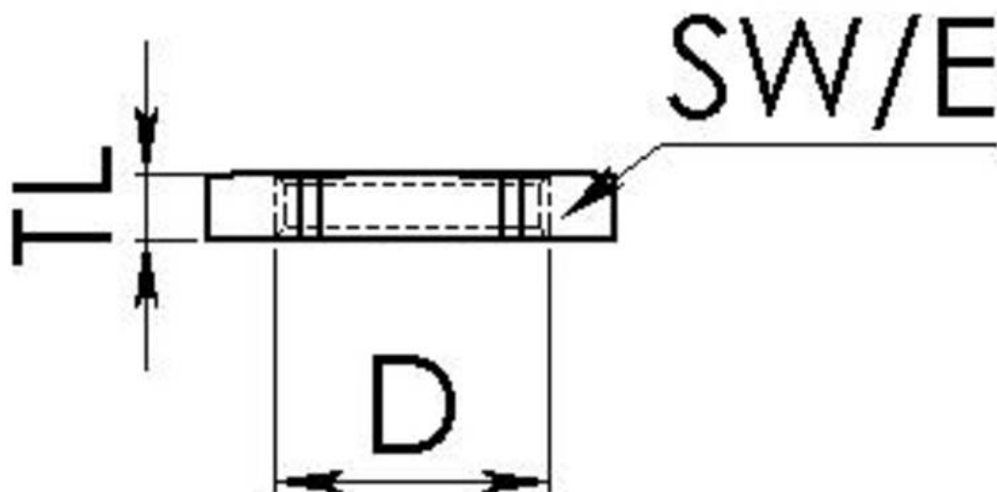

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten