


MVS 29

Verschlusschraube, Messing vernickelt, Pg29

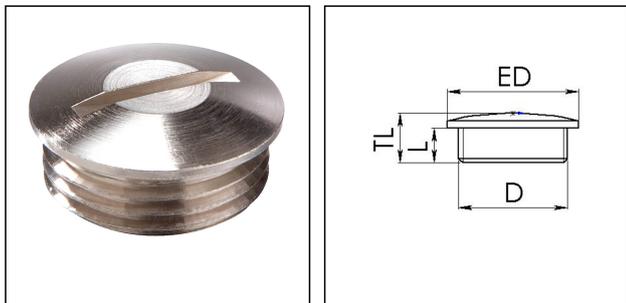

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Oberfläche	Nickel
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	29
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Außendurchmesser ED	39 mm
Gesamtlänge TL	12 mm
Hinweis	mit O-Ring IP66/IP68
Bestellnr. vernickelt	10062157
Typ	MVS 29
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000032

Empfohlenes Zubehör

MMU 29	10062147
---------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

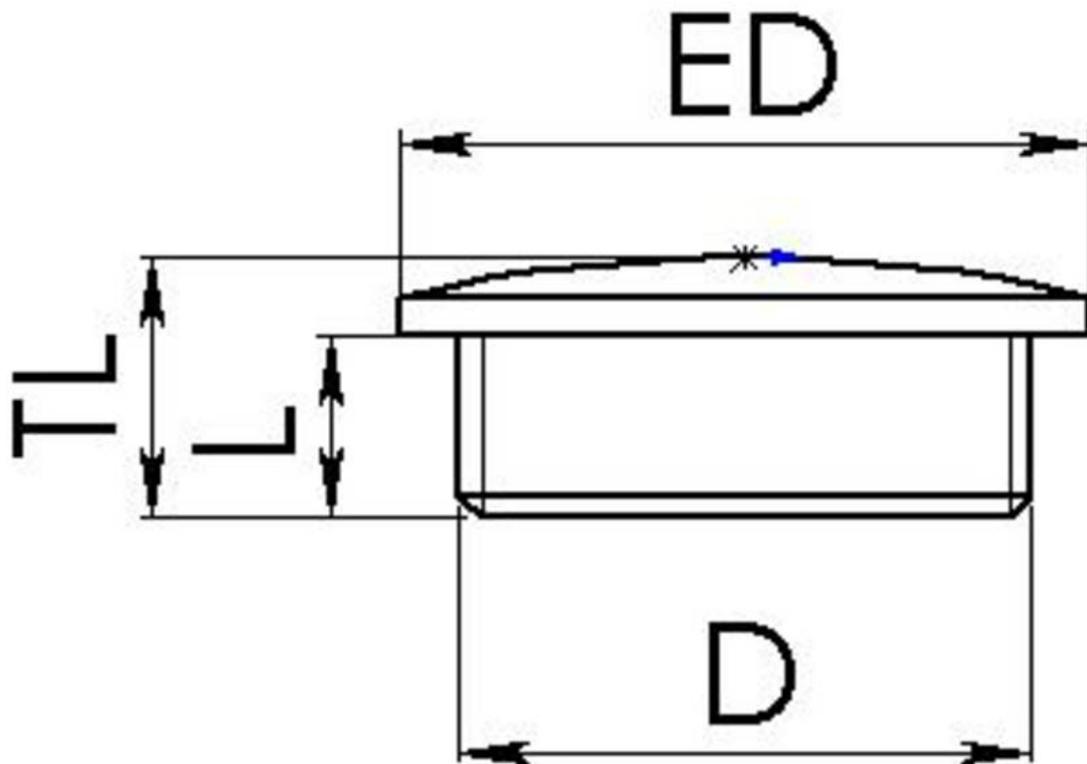

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com