


MVS 42

Verschlusschraube, Messing vernickelt, Pg42

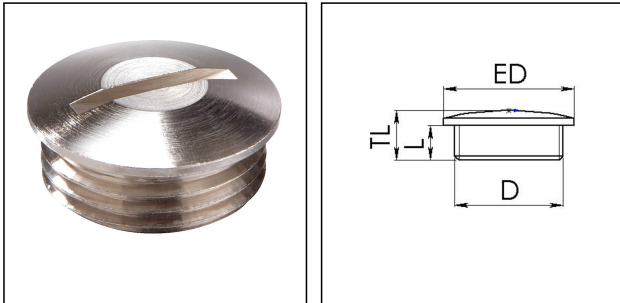

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Oberfläche	Nickel
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	42
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Außendurchmesser ED	57 mm
Gesamtlänge TL	14,5 mm
Hinweis	mit O-Ring IP66/IP68
Bestellnr. vernickelt	10062159
Typ	MVS 42
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000032

Empfohlenes Zubehör

MMU 42	10062149
ORD-E 56 + PG42	10104457

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

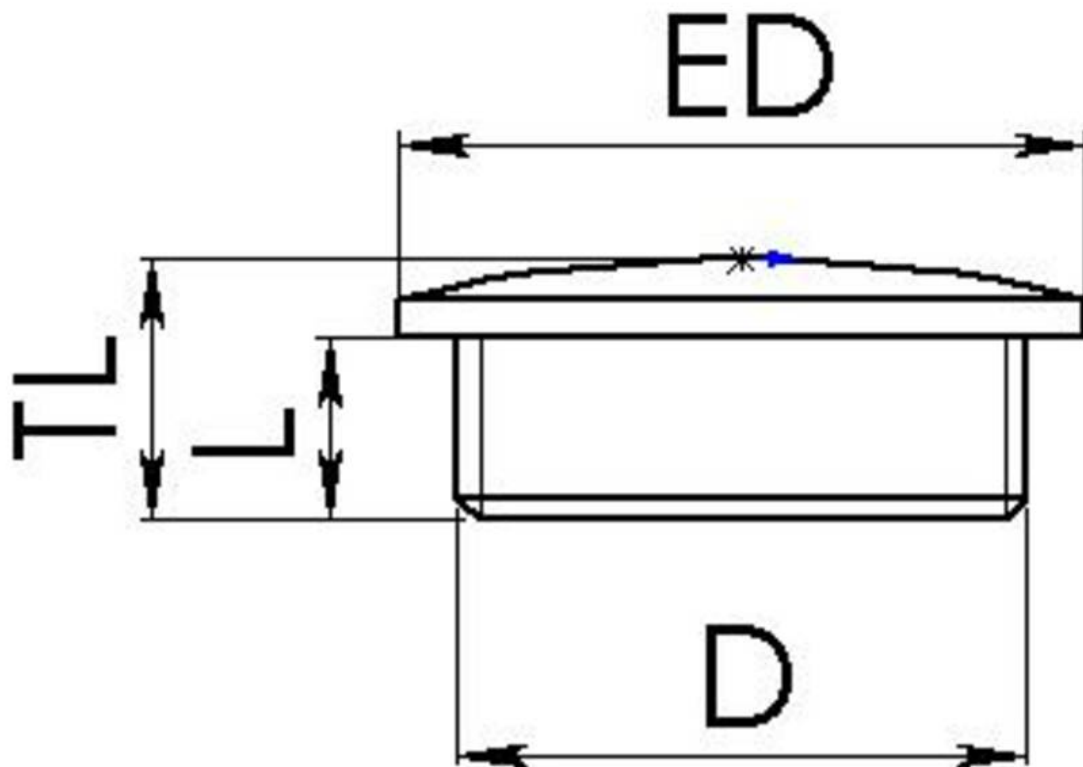

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com