


MRP 13,5 - 9

Reduzierung, Messing vernickelt, Pg13,5 / Pg9

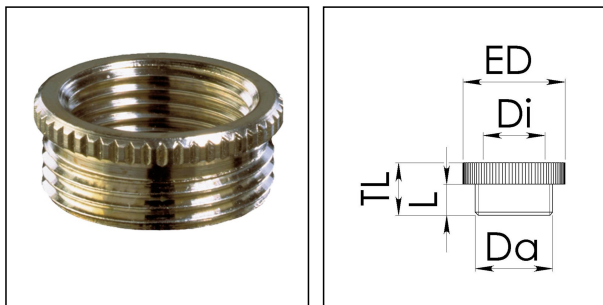

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	9
Außendurchmesser ED	22 mm
Gesamtlänge TL	9 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062165
Typ	MRP 13,5 - 9
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MMU 13,5	10062144
-----------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

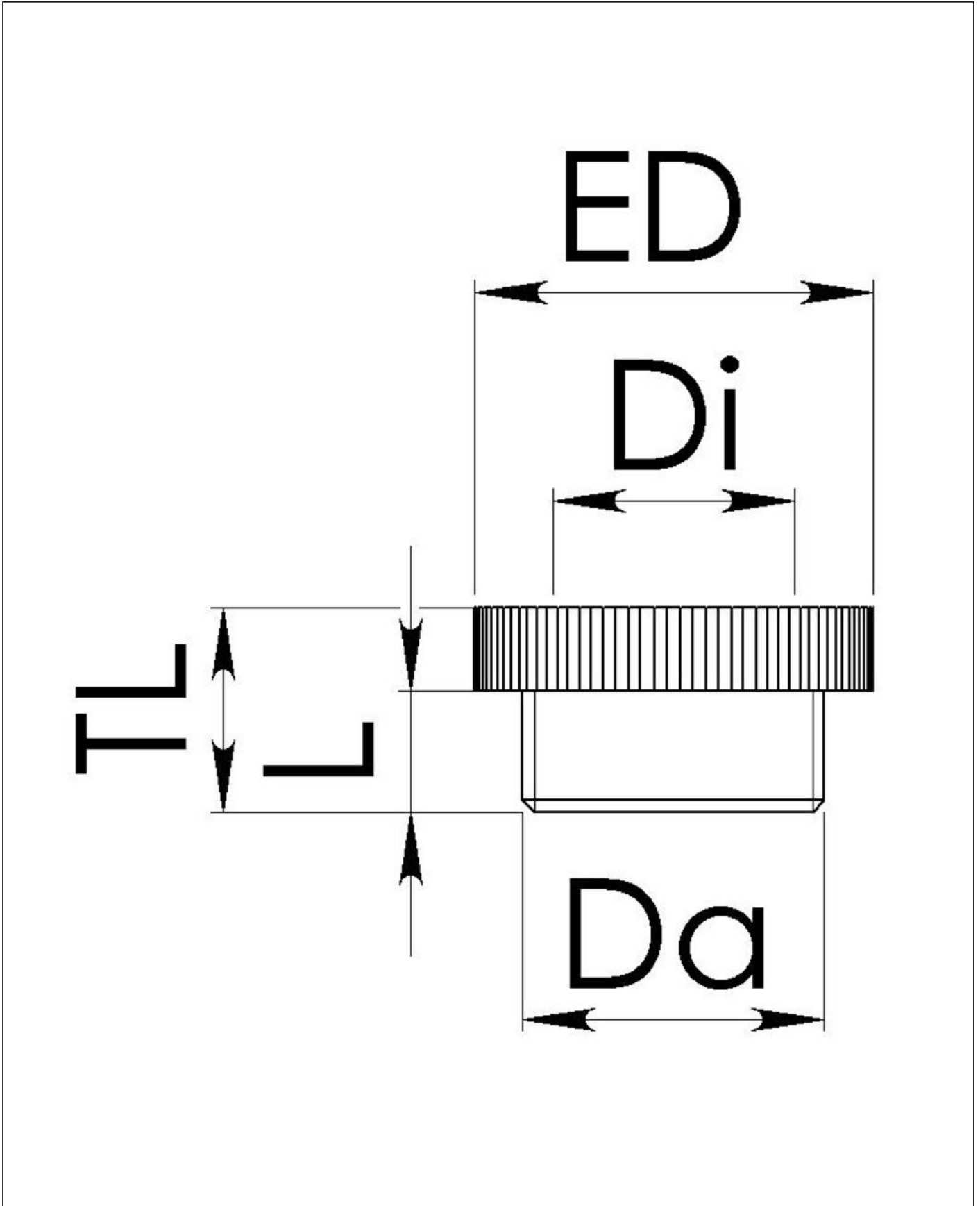

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com