


MRP 16 - 13,5

Reduzierung, Messing vernickelt, Pg16 / Pg13,5

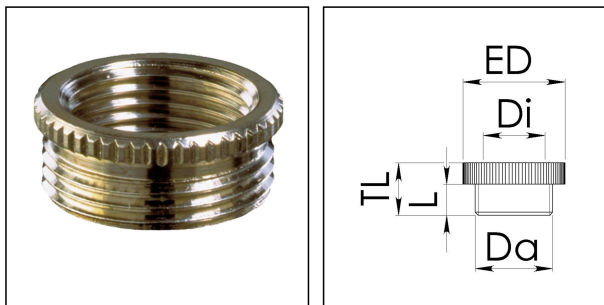

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	16
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Gewindeart innen	PG
Ø Anschlussgewinde innen	13,5
Außendurchmesser ED	24 mm
Gesamtlänge TL	9,5 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062170
Typ	MRP 16 - 13,5
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MMU 16	10062145
---------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

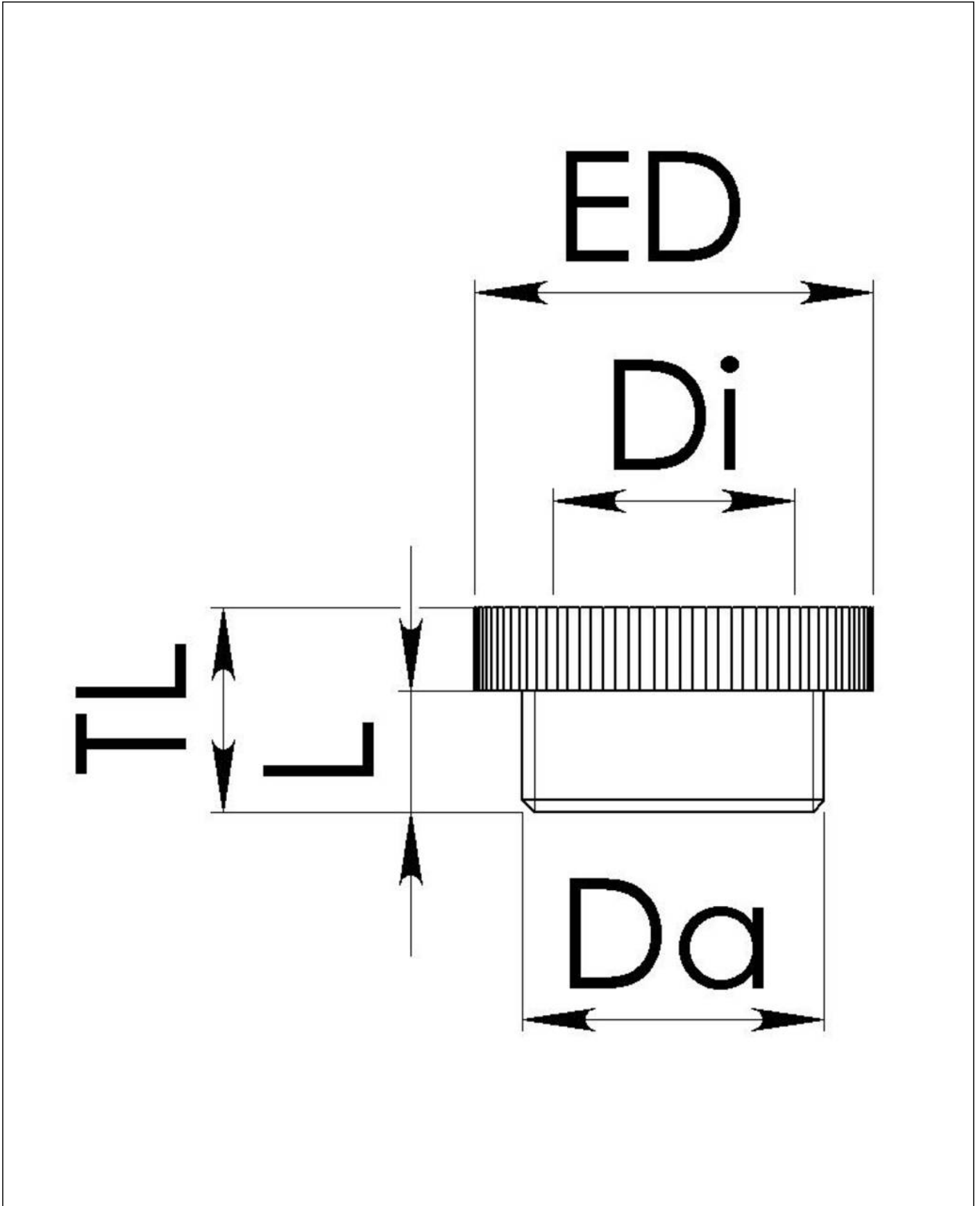

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com