


EMVS 20

Verschlussschraube, Messing vernickelt, M20

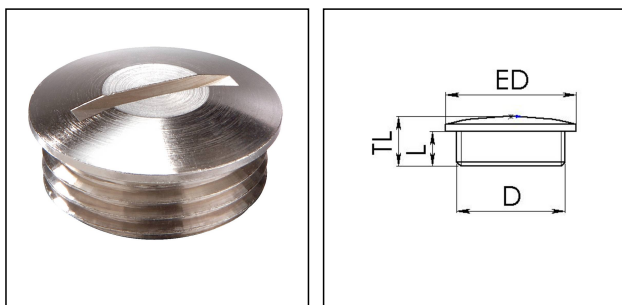

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Oberfläche	Nickel
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Außendurchmesser ED	22 mm
Gesamtlänge TL	9,5 mm
Hinweis	mit O-Ring IP66/IP68
Bestellnr. vernickelt	10063153
Typ	EMVS 20
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000032

Empfohlenes Zubehör

EMMU 20	10063143
ORD-E 20 + PG11	10064699

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten