


## ORD-E 20 + PG11

O-Ring, EPDM, M20 + Pg11

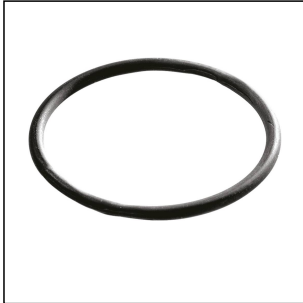

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

**SPRINT**

**hätogen**



<b>Material</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	120 °C
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	20
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 20
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10064699
<b>Typ</b>	ORD-E 20 + PG11
<b>Verpackungseinheit</b>	100
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001181

30.08.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com