


ORD-V 40

O-Ring, Viton, M40

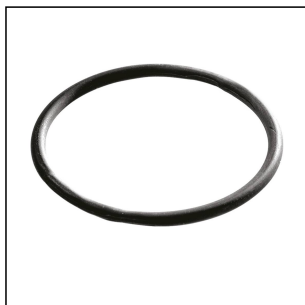

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT

hätogen



Material	FPM (Viton)
Einsatztemp. min	-15 °C
Einsatztemp. max	200 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Für Kabelverschraubung	SPRINT 40
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10064710
Typ	ORD-V 40
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC001181

30.08.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com