


## ORD-V 63

O-Ring, Viton, M63

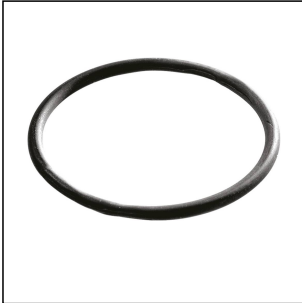

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material</b>	FPM (Viton)
<b>Einsatztemp. min</b>	-15 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	200 °C
<b>Gewindeart</b>	M
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	63
<b>Steigung</b>	1,5
<b>Für Kabelverschraubung</b>	SPRINT 63
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10064712
<b>Typ</b>	ORD-V 63
<b>Verpackungseinheit</b>	100
<b>ETIM-Klasse</b>	EC001181

30.08.2021

Ihr Kontakt:  
**WISKA Hoppmann GmbH**  
 Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany  
 ☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209  
 contact@wiska.de · www.wiska.com