


EMVPS 12

Druckausgleichsstopfen, Messing vernickelt, M12

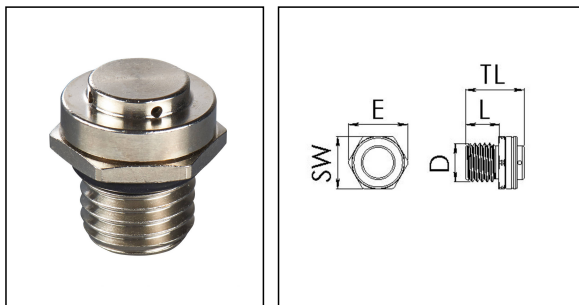

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	EPDM
Luftdurchlass bei 70mbar	22 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 / IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Anzugsdrehmoment	2 N m
Gesamtlänge TL	17,5 mm
Bestellnr. vernickelt	10103265
Typ	EMVPS 12
Verpackungseinheit	10

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
----------------	----------

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

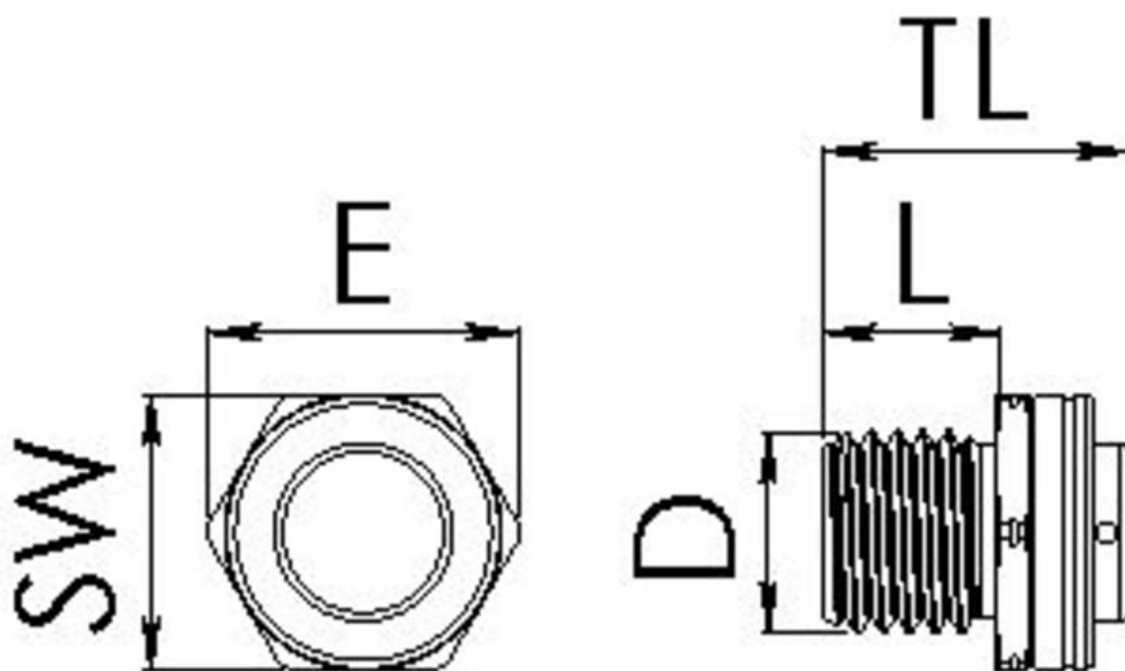

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com