


SBL 72/Ni

Schraubbuchse, Messing vernickelt, M72

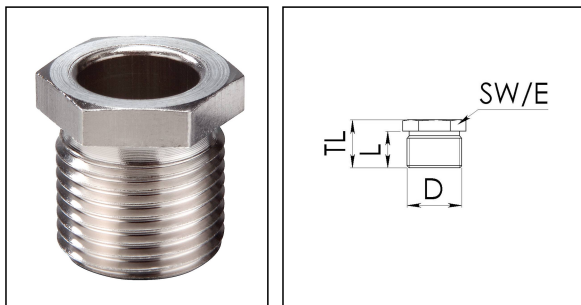

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	72
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	22 mm
Schlüsselweite SW	70 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	30 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	30070184
Typ	SBL 72/Ni
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000814

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

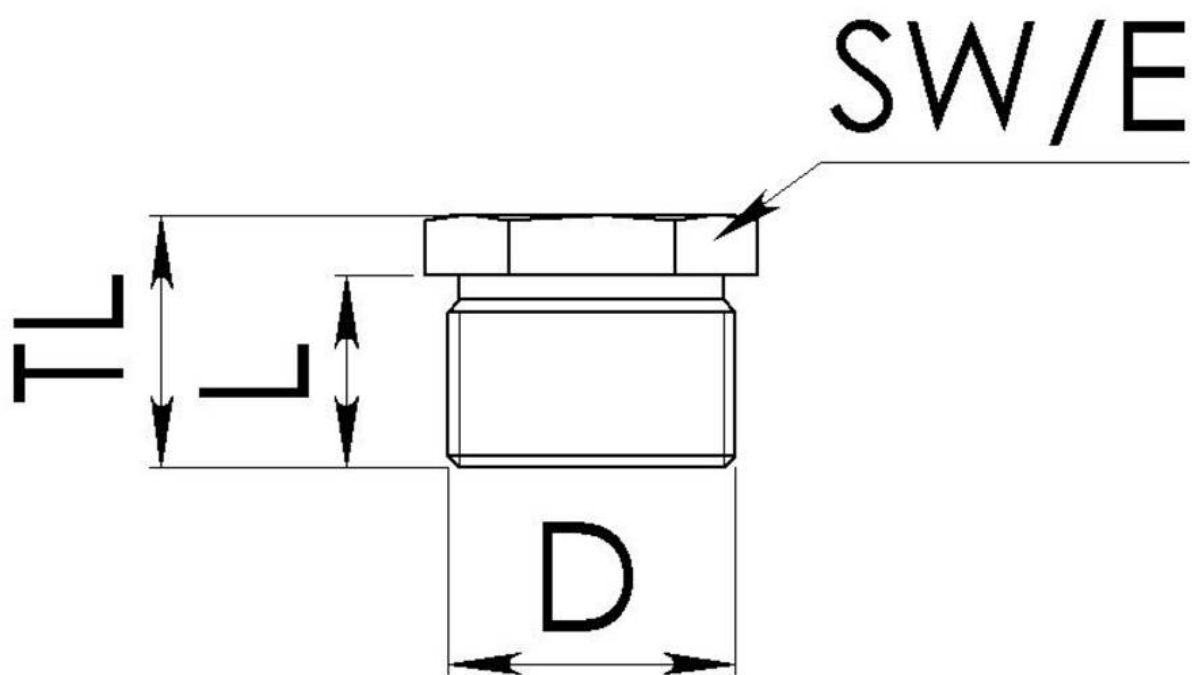

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten