


GM 16

Gegenmutter, Messing nach DIN 89280, M16

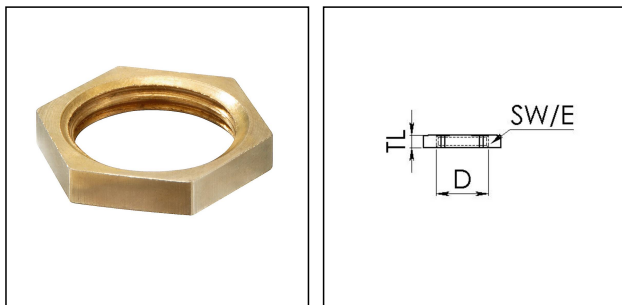

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	25 mm
Gesamtlänge TL	4 mm
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	50013662
Typ	GM 16
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000940

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

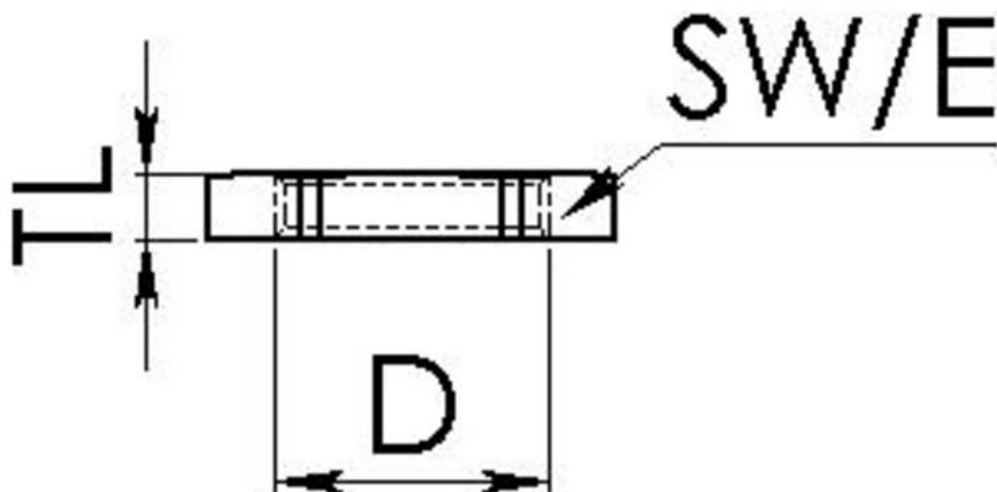

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten