

SH6516YW

SHARK Gelmuffe 220x110x53mm, Kunststoff, blau



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid
Füllmasse	Silikon
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	90 °C
Glühdrahtprüfung	Selbstverlöschend
Spannung kV	0,6 kV - 1 kV
Klemmen/Pole	max. 16 mm ²
Anzahl der Kabel	2 - 5
WISKA-Bestellnr.	10102418
Typ	SH6516YW
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC001169

Zusatzinformation:

Shark 516Y- Gelabzweigmuffe für mehradrige Kabel, bis max. 16mm²,

mit fünfpoligem Klemmstein und Imbusschlüssel,

Zulassung nach EN 50393

220x110x53mm

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

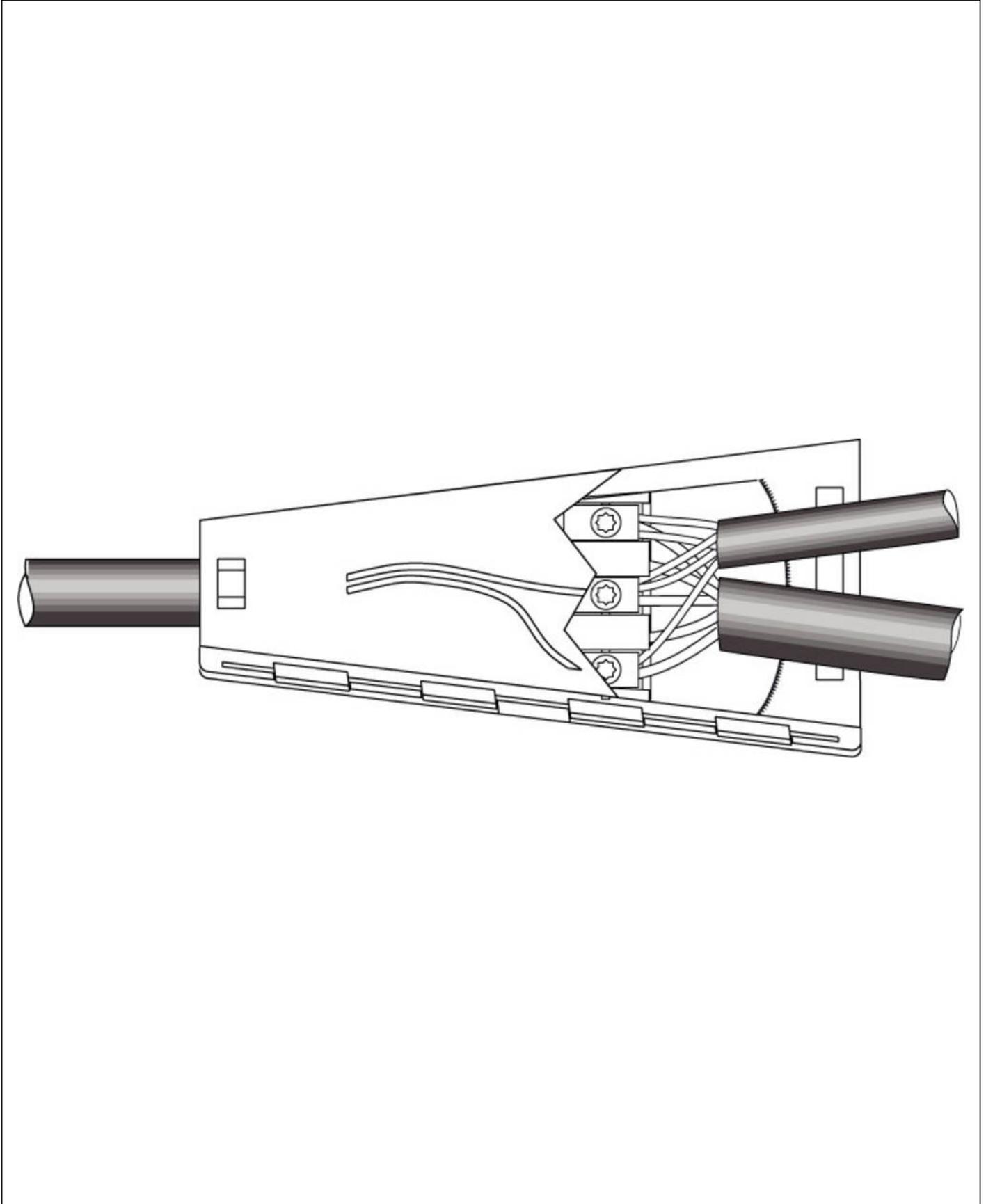

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com