

SH6535YW

SHARK Gelmuffe 260x130x65mm, Kunststoff, blau



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid
Füllmasse	Silikon
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	90 °C
Glühdrahtprüfung	Selbstverlöschend
Spannung kV	0,6 kV - 1 kV
Klemmen/Pole	max. 35 mm ²
Anzahl der Kabel	2 - 5
WISKA-Bestellnr.	10102419
Typ	SH6535YW
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC001169

Zusatzinformation:

Shark 535Y- Gelabzweigmuffe für mehradrige Kabel, bis max. 35mm²,
mit fünfpoligem Klemmstein und Imbusschlüssel,
Zulassung nach EN 50393
260x130x65mm

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

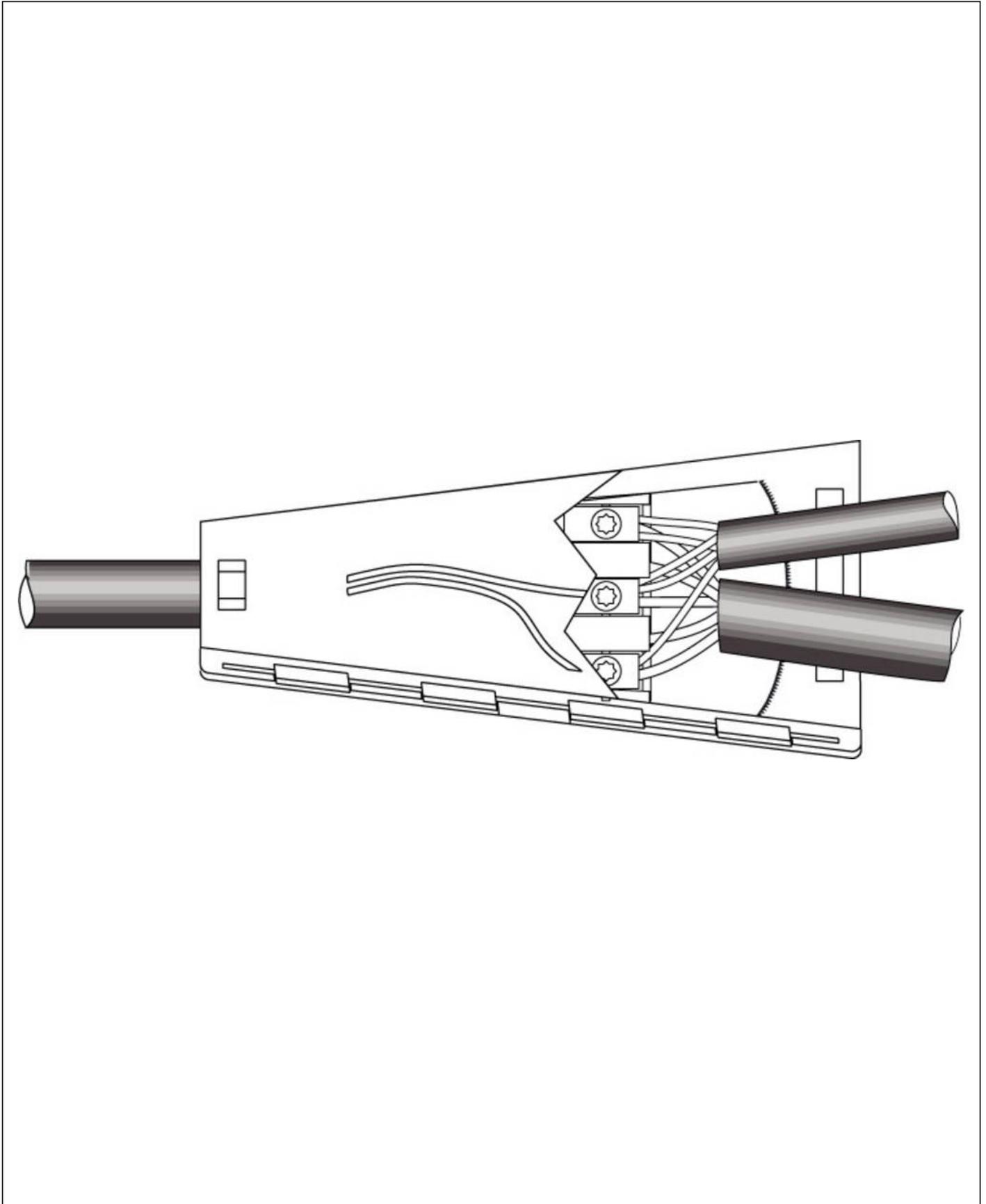

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com