


BCA-17-D-BK

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 9005, NW17

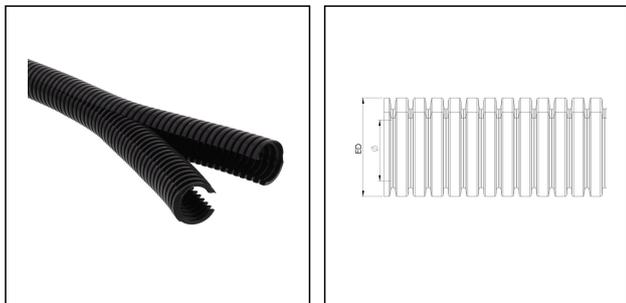

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Material | PA6 UL94-V0 |
| Einsatztemp. min | -40 °C |
| Einsatztemp. max | 140 °C |
| Einsatzgebiete | EN 45545 - Bahntechnik |
| Produktfarbe | RAL 9005 |
| NW | 17 |
| Außendurchmesser ED | 21 mm |
| Ø Innen | 14,3 mm |
| Profilweite A | 4,3 mm |
| Breite B | 2,9 mm |
| Biegeradius R | 85 mm |
| Wandstärke S | 0,6 mm |
| Verschließbar (zweiteilig) | ja |
| Ausführung | geteilt |
| Typ | BCA-17-D-BK |
| Bestellnr. RAL 9005 | 10107122 |
| Verpackungseinheit | 50 m |
| ETIM-Klasse | EC001177 |

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------------|----------|
| EBFS-17-20-BK | 10106867 |
| EBFS-17-25-BK | 10106868 |
| EMBFS-17-20-BK | 10106899 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

| | |
|--------------------------|----------|
| EMBFS-17-25-BK | 10106900 |
| EMBFSI-17-20-BK | 10106925 |
| BCC-17-BK | 10106943 |
| EBF45-17-20-BK | 10106959 |
| EBF90-17-20-BK | 10106977 |
| EMBF90-17-20-BK | 10107018 |
| EMBF90-17-25-BK | 10107019 |
| EMBF45-17-20-BK | 10107323 |
| EMBF45-17-25-BK | 10107324 |
| EMBF45I-17-20-BK | 10107342 |
| EMBF90I-17-20-BK | 10107366 |
| EMBFSCG-17-20-BK | 10107382 |
| EMBF45CG-17-20-BK | 10107994 |
| EMBF90CG-17-20-BK | 10108008 |
| EBF45-17-25-BK | 10108878 |
| EBF90-17-25-BK | 10108893 |

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

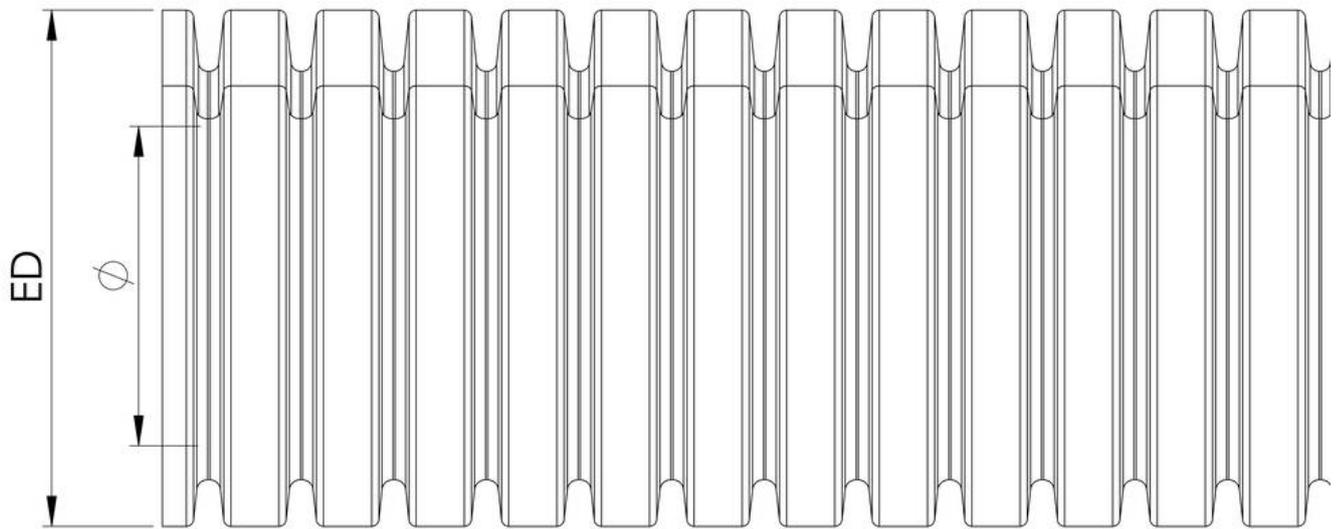

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com