


BCA-48-D-BK

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 9005, NW48

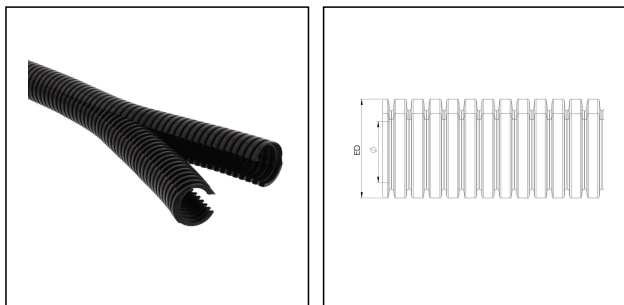

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 9005
NW	48
Außendurchmesser ED	54,4 mm
Ø Innen	45,1 mm
Profilweite A	6,2 mm
Breite B	4,2 mm
Biegeradius R	170 mm
Wandstärke S	0,8 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-48-D-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107126
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-48-50-BK	10106875
EBFS-48-63-BK	10106876
EMBFS-48-50-BK	10106907

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-48-63-BK	10106908
EMBFSI-48-50-BK	10106929
BCC-48-BK	10106947
EBF45-48-50-BK	10106963
EBF90-48-50-BK	10106981
EMBF90-48-50-BK	10107026
EMBF90-48-63-BK	10107027
EMBF45-48-50-BK	10107331
EMBF45-48-63-BK	10107332
EMBF45I-48-50-BK	10107346
EMBF90I-48-50-BK	10107370
EMBFSCG-48-50-BK	10107386
EMBF45CG-48-50-BK	10107998
EMBF90CG-48-50-BK	10108012
EBF45-48-63-BK	10108883
EBF90-48-63-BK	10108897

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

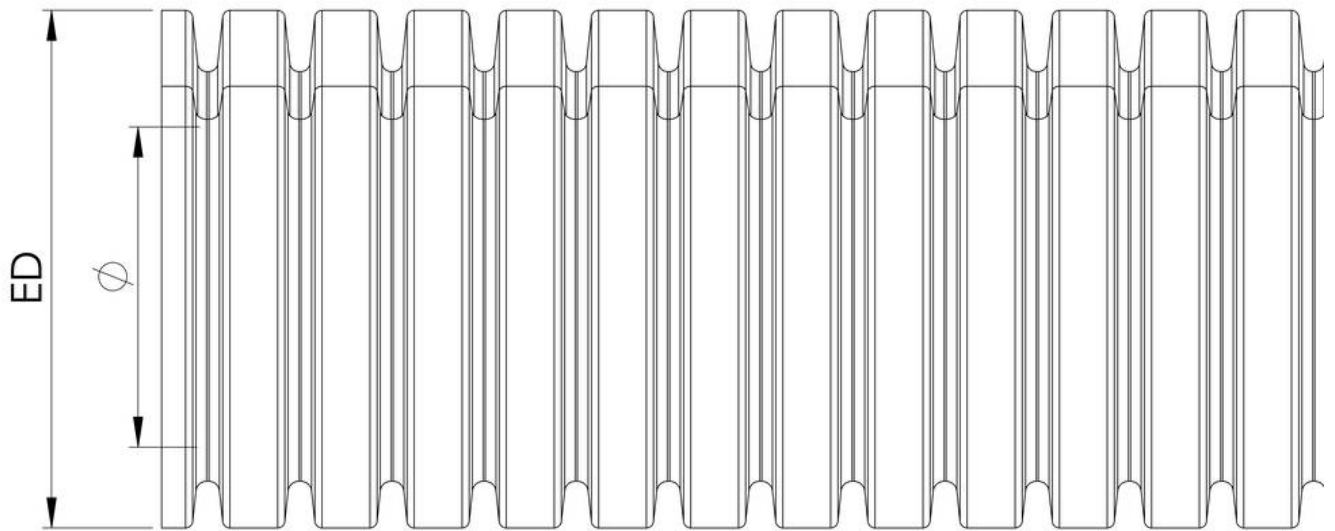

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

✉ contact@wiska.de · 🌐 www.wiska.com