


BCA-29-D-BG

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V0, RAL 7031, NW29

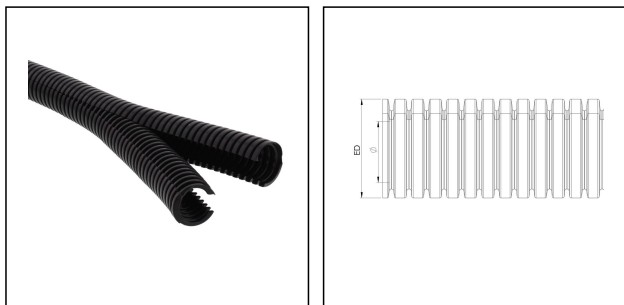

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	140 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
Produktfarbe	RAL 7031
NW	29
Außendurchmesser ED	34,5 mm
Ø Innen	26,6 mm
Profilweite A	5,1 mm
Breite B	3,3 mm
Biegeradius R	140 mm
Wandstärke S	0,8 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCA-29-D-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107131
Verpackungseinheit	25 m
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-29-32-BG	10106854
EBFS-29-40-BG	10106855
EMBFS-29-32-BG	10106887

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-29-40-BG	10106888
EMBFSI-29-32-BG	10106919
BCC-29-BG	10106936
EBF45-29-32-BG	10106953
EBF90-29-32-BG	10106971
EMBF45-29-32-BG	10106991
EMBF45-29-40-BG	10106992
EMBF90-29-32-BG	10107007
EMBF90-29-40-BG	10107008
EMBF45I-29-32-BG	10107337
EMBF90I-29-32-BG	10107360
EMBFSCG-29-32-BG	10107376
EMBF45CG-29-32-BG	10107990
EMBF90CG-29-32-BG	10108003
EBF45-29-40-BG	10108874
EBF90-29-40-BG	10108888

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

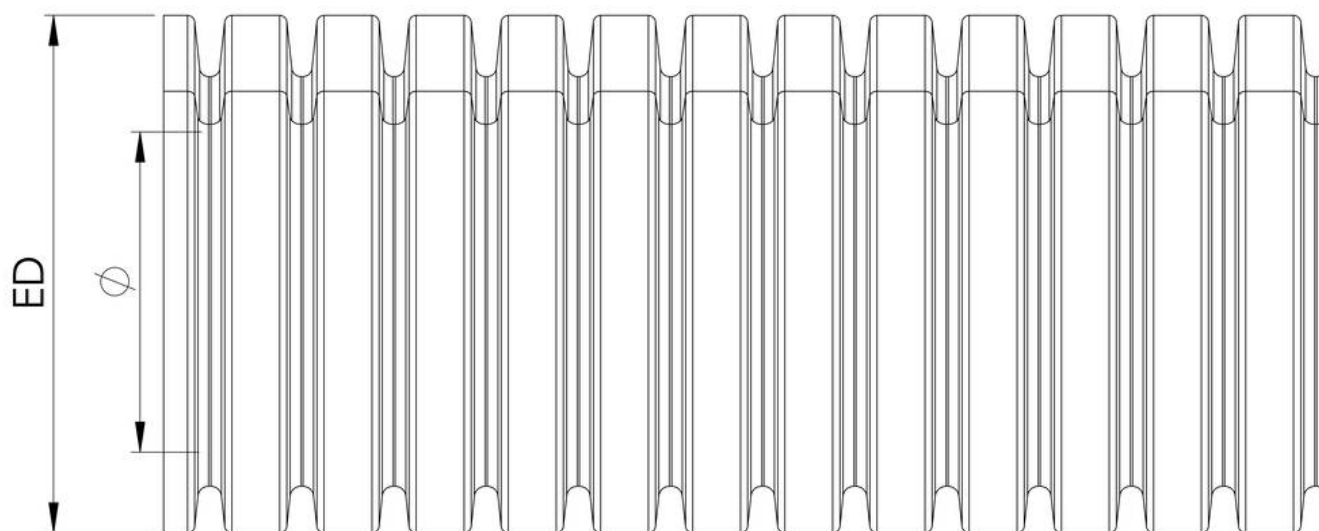

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com