


BCAV-23-D-BK

Wellrohr geteilt PA6 UL94-V2, RAL 9005, NW23

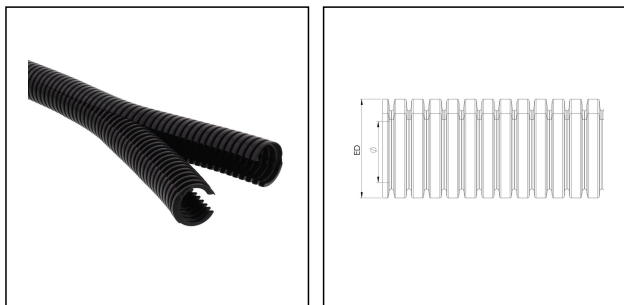

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	PA6 UL94-V2
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	125 °C
Einsatzgebiete	nachträgliche Montage
Produktfarbe	RAL 9005
NW	23
Außendurchmesser ED	28,3 mm
Ø Innen	20,5 mm
Profilweite A	5,1 mm
Breite B	3,4 mm
Biegeradius R	130 mm
Wandstärke S	0,8 mm
Verschließbar (zweiteilig)	ja
Ausführung	geteilt
Typ	BCAV-23-D-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107137
Verpackungseinheit	50 m
ETIM-Klasse	EC001177

Empfohlenes Zubehör

EBFS-23-25-BK	10106869
EBFS-23-32-BK	10106870
EMBFS-23-25-BK	10106901

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EMBFS-23-32-BK	10106902
EMBFSI-23-25-BK	10106926
BCC-23-BK	10106944
EBF45-23-25-BK	10106960
EBF90-23-25-BK	10106978
EMBF90-23-25-BK	10107020
EMBF90-23-32-BK	10107021
EMBF45-23-25-BK	10107325
EMBF45-23-32-BK	10107326
EMBF45I-23-25-BK	10107343
EMBF90I-23-25-BK	10107367
EMBFSCG-23-25-BK	10107383
EMBF45CG-23-25-BK	10107995
EMBF90CG-23-25-BK	10108009
EBF45-23-32-BK	10108879

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

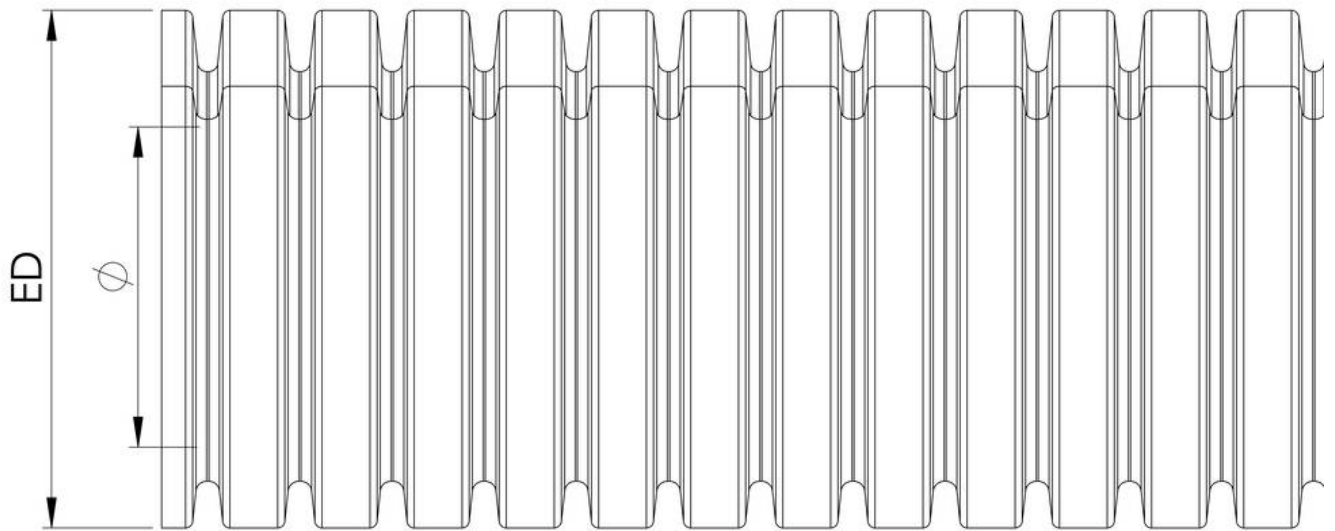

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com