


EMBF45I-12-20-BK

Wellrohrverschraubung 45° Winkel Innengewinde Kunststoff/Messing RAL 9005, NW 12

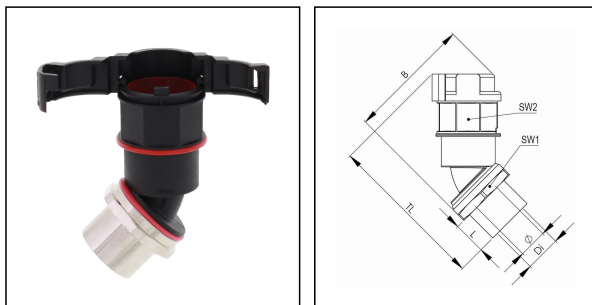

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	12
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Innen	10 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	22 mm
Breite B	55,3 mm
Gesamtlänge TL	70,5 mm
Ausführung Verschraubung	45° Winkel
UL 1696	Ja
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	EMBF45I-12-20-BK
Bestellnr. RAL 9005	10107341
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

BCA-S-12-BK	10107073
BCAV-S-12-BK	10107088
BCIV-S-12-BK	10107105
BCAB-L-12-BK	10109183
BCAV-H-12-BK	10109201
BCIB-H-12-BK	10109222

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

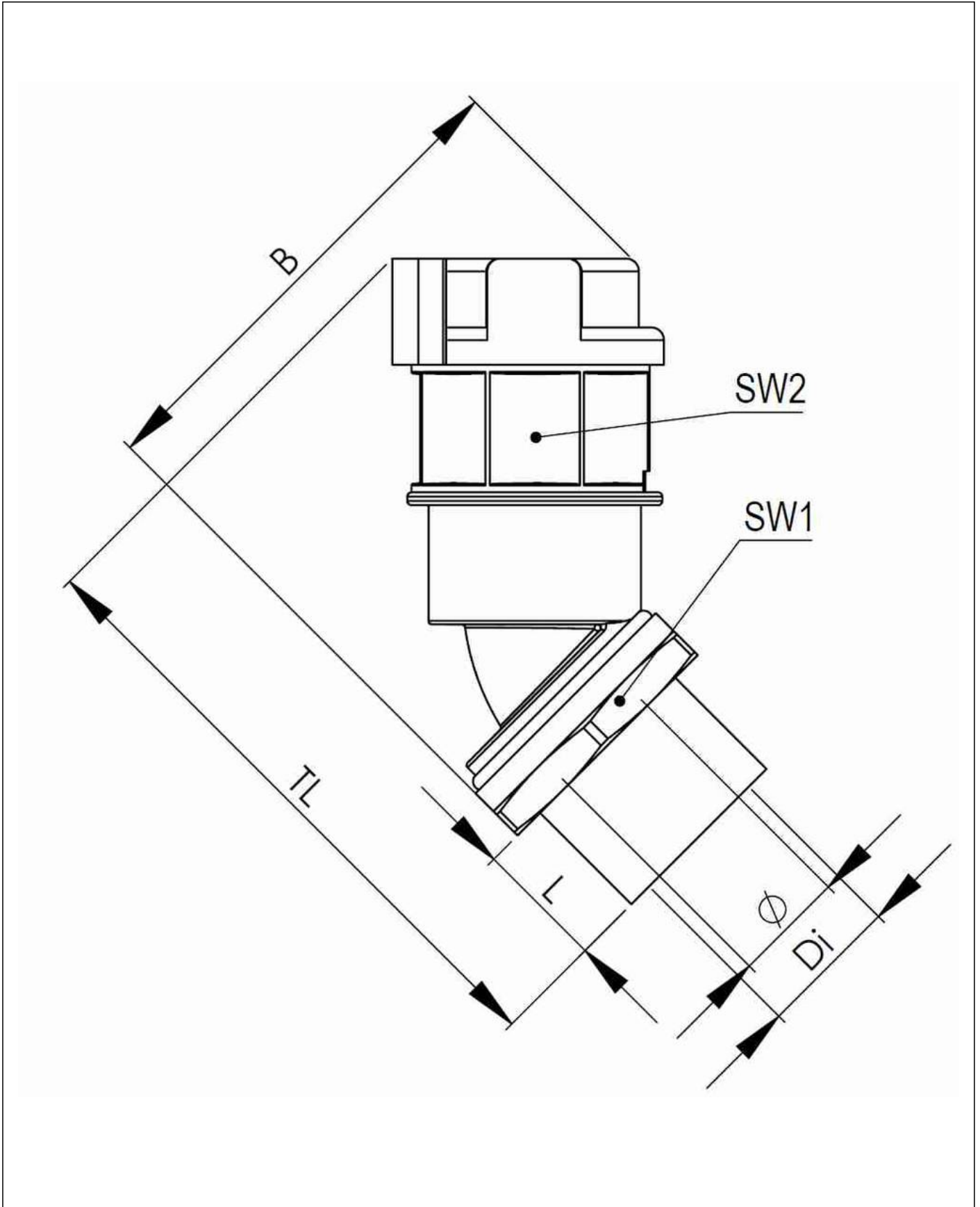

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com