


EMBF45CG-12-16-BG

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung 45° Winkel, Kunststoff/Messing NW12



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

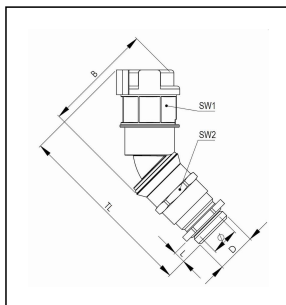

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	12
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Verschluss VD	25 mm
Ø Innen	10 mm
Schlüsselweite SW1	22 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Breite B	55,3 mm
Gesamtlänge TL	90,2 mm - 98,2 mm
Ausführung Verschraubung	45° Winkel
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBF45CG-12-16-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107987
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
BCA-S-12-BG	10107080
BCAV-S-12-BG	10107097
BCIV-S-12-BG	10107113
BCA-12-D-BG	10107128
BCAV-12-D-BG	10107142
BCAB-L-12-BG	10109192
BCAV-H-12-BG	10109209
BCIB-H-12-BG	10109231

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

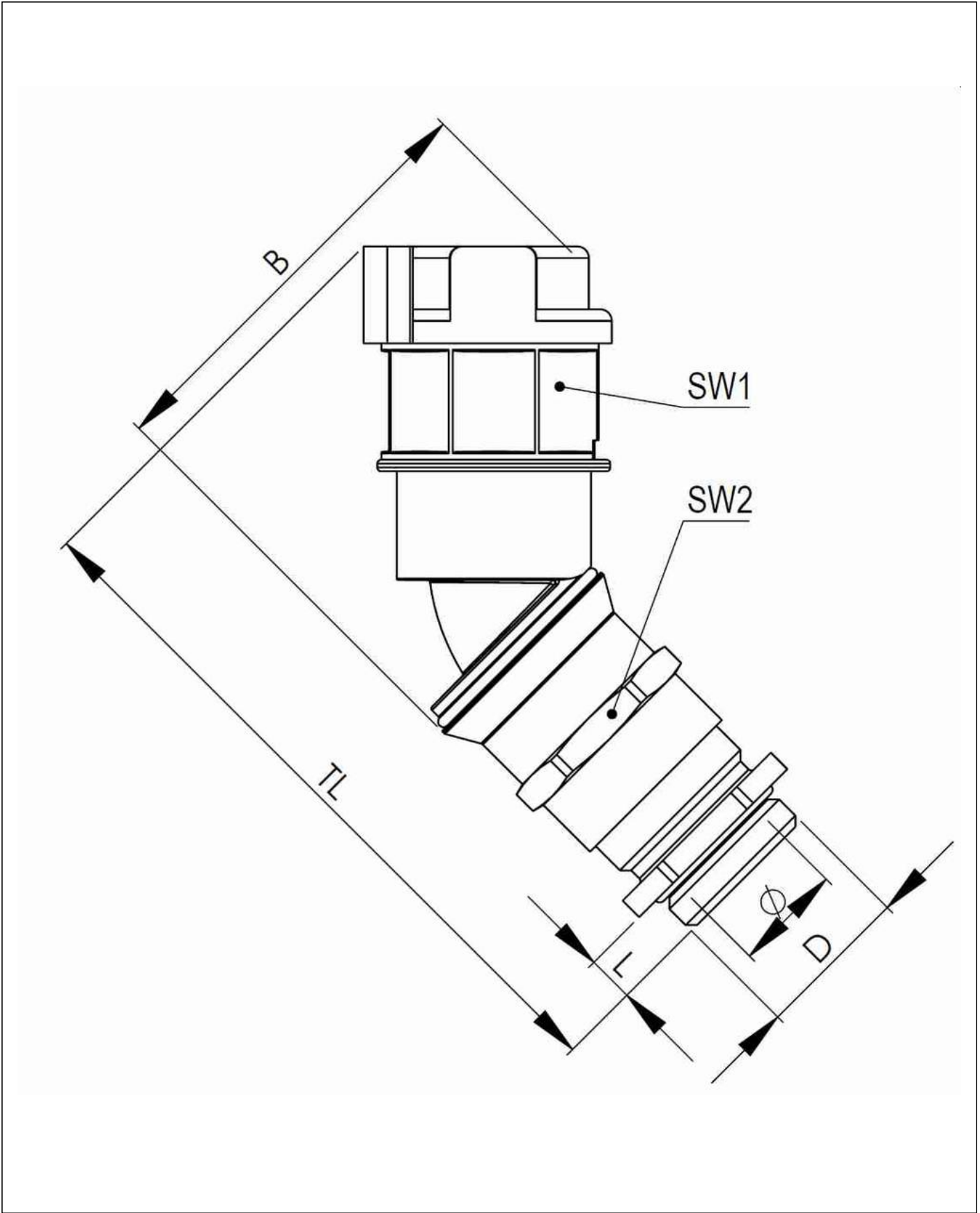

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com