


EMBF90CG-10-16-BG

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung 90° Winkel, Kunststoff/Messing NW10



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

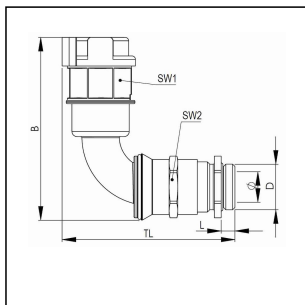

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP68, IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	10
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Verschluss VD	22,3 mm
Ø Innen	7 mm
Schlüsselweite SW1	20 mm
Schlüsselweite SW2	20 mm
Breite B	66,5 mm
Gesamtlänge TL	72,1 mm - 80,1 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBF90CG-10-16-BG
Bestellnr. RAL 7031	10107999
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
BCA-S-10-BG	10107079
BCAV-S-10-BG	10107096
BCIV-S-10-BG	10107112
BCA-10-D-BG	10107127
BCAV-10-D-BG	10107141
BCAB-L-10-BG	10109191
BCAV-H-10-BG	10109208
BCIB-H-10-BG	10109230

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

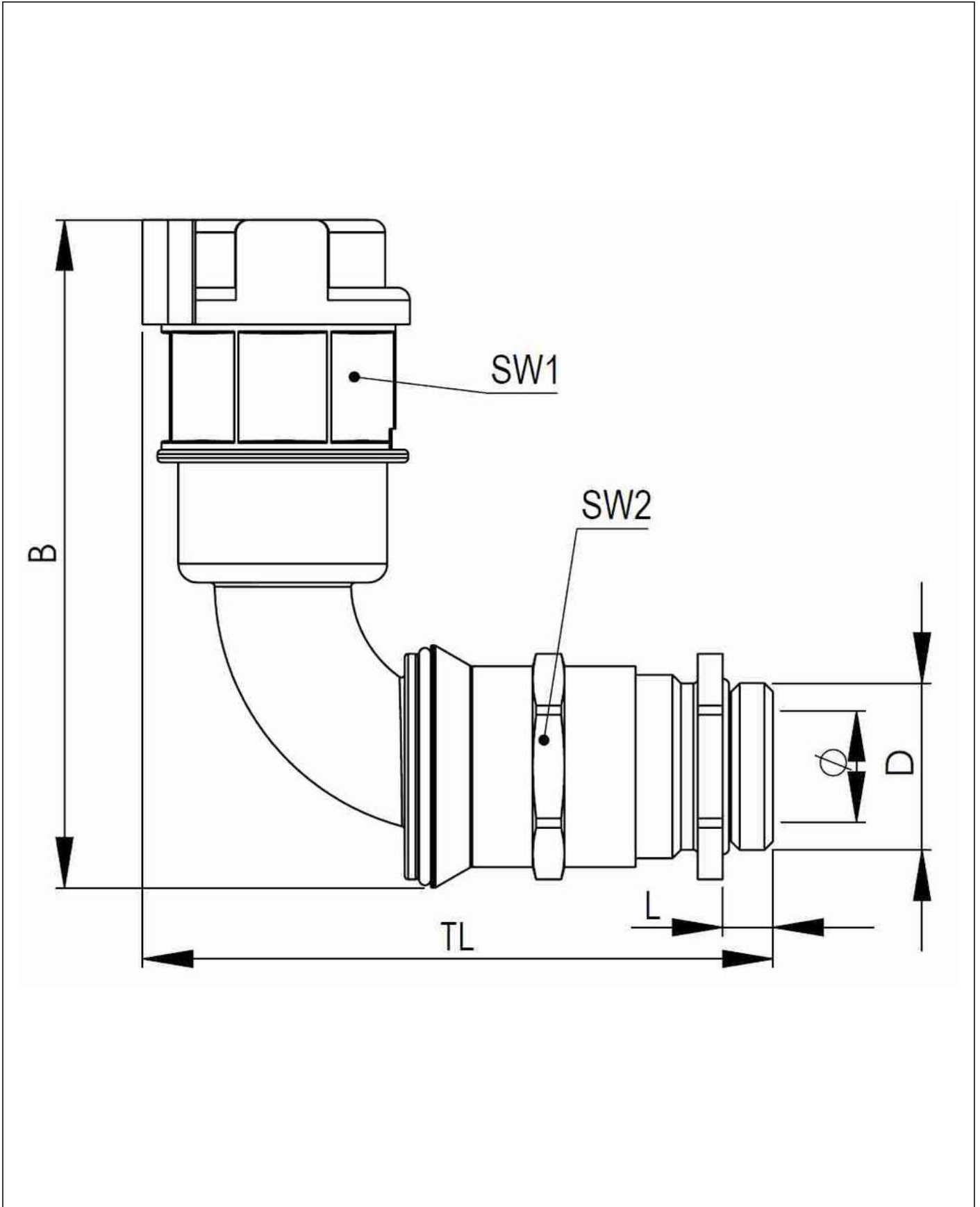

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com