


EMBF90CG-23-25-BG

Wellrohrverschraubung mit Kabelverschraubung 90° Winkel, Kunststoff/Messing NW23



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

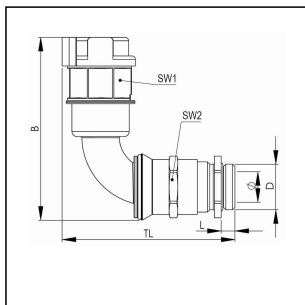

Material Wellrohrverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Material Dichtung	TPU
Schutzart	IP66, IP68
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatzgebiete	EN 45545 - Bahntechnik
NW	23
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Verschluss VD	39,4 mm
Ø Innen	17 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	29 mm
Breite B	91,7 mm
Gesamtlänge TL	88,2 mm - 97,2 mm
Ausführung Verschraubung	90° Winkel
Produktfarbe	RAL 7031
Typ	EMBF90CG-23-25-BG
Bestellnr. RAL 7031	10108002
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC001176

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BCA-S-23-BG	10107083
BCAV-S-23-BG	10107100
BCIV-S-23-BG	10107116
BCA-23-D-BG	10107130
BCAV-23-D-BG	10107144
BCAB-L-23-BG	10109195
BCAV-H-23-BG	10109211
BCIB-H-23-BG	10109234

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

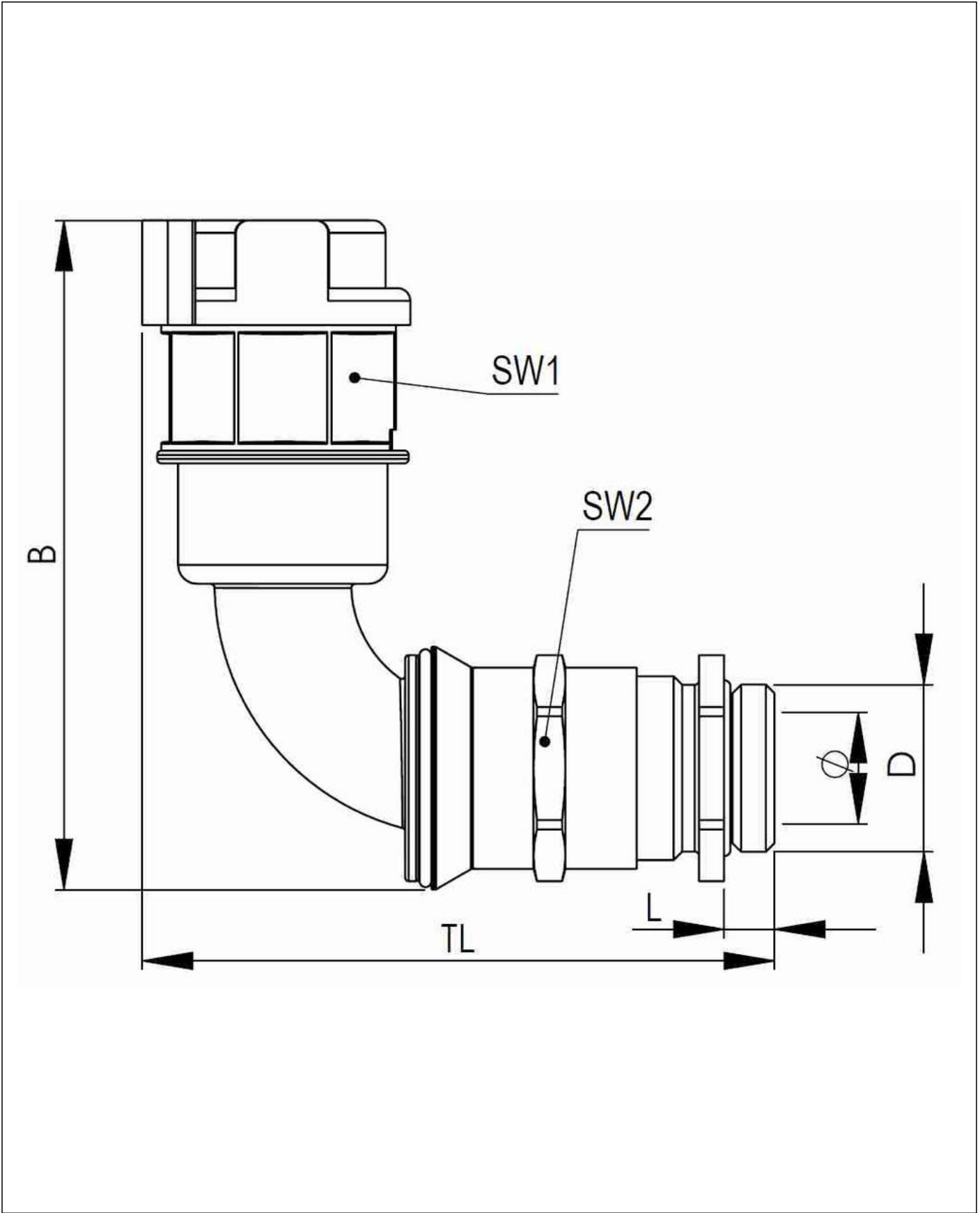

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com